


# MS PDU, 2U, 30A(24A), 208V, 3P Wye, 3 CB, (9)4-in-1

## Data Solutions

### KATALOGOVÉ ČÍSLO

**EN2854**

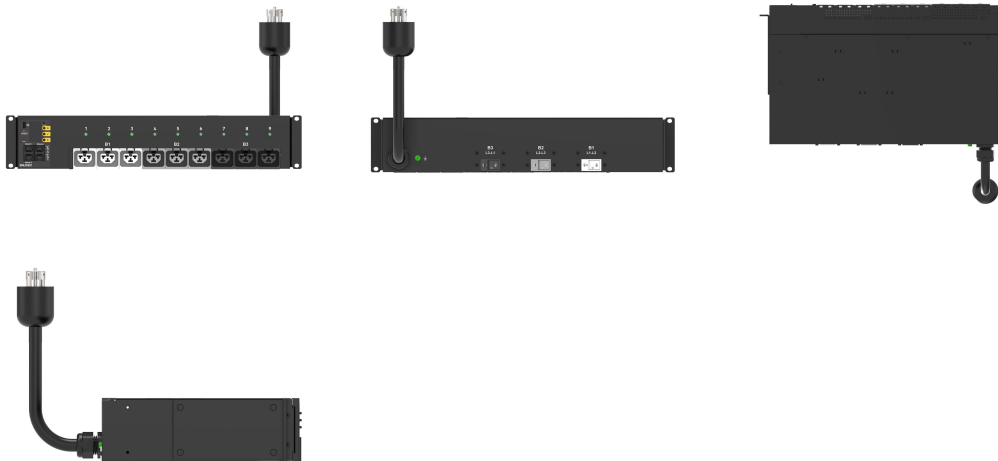

The Advantage Series Input Metered, Outlet Switched PDU family offers energy metering with advanced power and environmental monitoring options and remote outlet on/off switching. Comprehensive monitoring at both the input phase and circuit breaker levels offers advanced alerts of potential overloads. Billing-grade metering provides accurate power consumption data for energy use optimization. The hot-swappable network management controller features Gigabit and redundant ethernet communication with advanced support for external environmental sensors and rack security access solutions.

### VLASTNOSTI PRODUKTU

Produktová řada: Enlogic

Product Type: Socket Strip

Typ zásuvky: (9) C13/C15/C19/C21

Barva: Black

Circuit Breaker: 20 A

Switched Outlets: Yes

Circuit Breaker Quantity: 3

Length: 87mm

Power Rating: 8.6 kVA

Interrupt Rating: 5kAIC

Number of Poles: 2

Input Voltage: 208V

Phase: 3 PH WYE

Plug Type: NEMA L21-30P

Nominální napětí: 208V

Removable Input Cable: No

Amperage (Derated Amperage): 30A (24A)

Rack Units: 2U

Typ: Intelligent PDU

Povrchová úprava: Strukturovaný Práškový

Materiál: Ocel

Výška: 87mm

Šířka: 444mm

Hloubka: 269mm

Hmotnost: 8kg

Množství v balení: 1

Input Cable Length: 1.8m

## **DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU**

---

87 mm L x 444 mm W x 269 mm D, (269 mm D at CB)

## **UPOZORNĚNÍ**

---

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**