

# APX Externer vertikaler Wandwinkel



## MERKMALE

Sattelstütze für C-Profile und Streben

Vollständig mit Befestigungen

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Kanaltyp	Typ Strutmontagechiene	Höhe (H)
APXE23EG	584710	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	E2L, E2, E3		114 mm
APXE01EG	584715	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	E0L, E0, E1		114 mm
APXE4STRUTEG	584725	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm
APXSTRUTS6	584820	Edelstahl 316 (EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	A	B	C
APXE23EG	584710	50 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APXE01EG	584715	50 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm
APXE4STRUTEG	584725	70 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	A	B	C
APXSTRUTS6	584820	70 mm	6 mm	43 mm	12 mm	19 mm

## DIAGRAMME

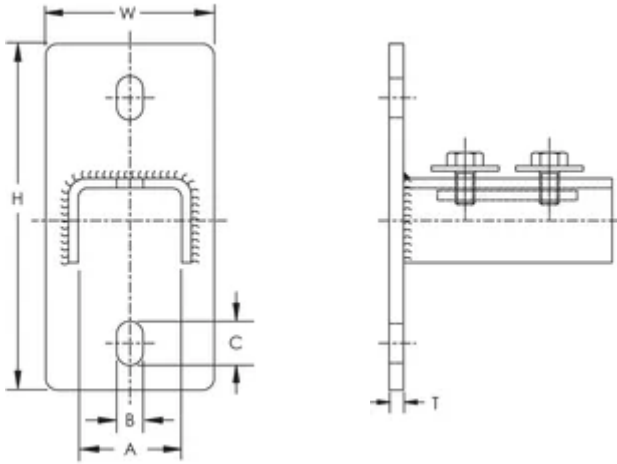

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

