


Große Unterlegscheibe

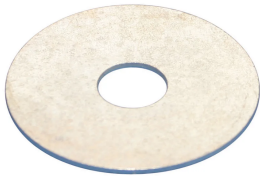

SPEZIFIKATIONEN


Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Lochgröße (HS) | Durchmesser (Ø) | Dicke (T) |
|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|
| 0121028 | 584597 | 10.5 mm | 28 mm | 2 mm |
| 0120628 | 585200 | 6.4 mm | 28 mm | 2 mm |
| 0120828 | 584596 | 8.4 mm | 28 mm | 2 mm |
| 0121740 | 584612 | 17 mm | 40 mm | 3 mm |
| 0120840 | 584600 | 8.4 mm | 40 mm | 3 mm |
| 0121040 | 584610 | 10.5 mm | 40 mm | 3 mm |
| 0121340 | 584611 | 13 mm | 40 mm | 3 mm |

DIAGRAMME

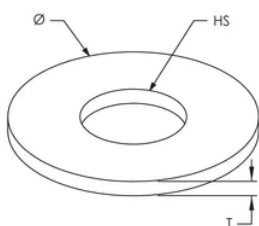

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

