


# Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7035, 600 B 800 T

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

22130-305

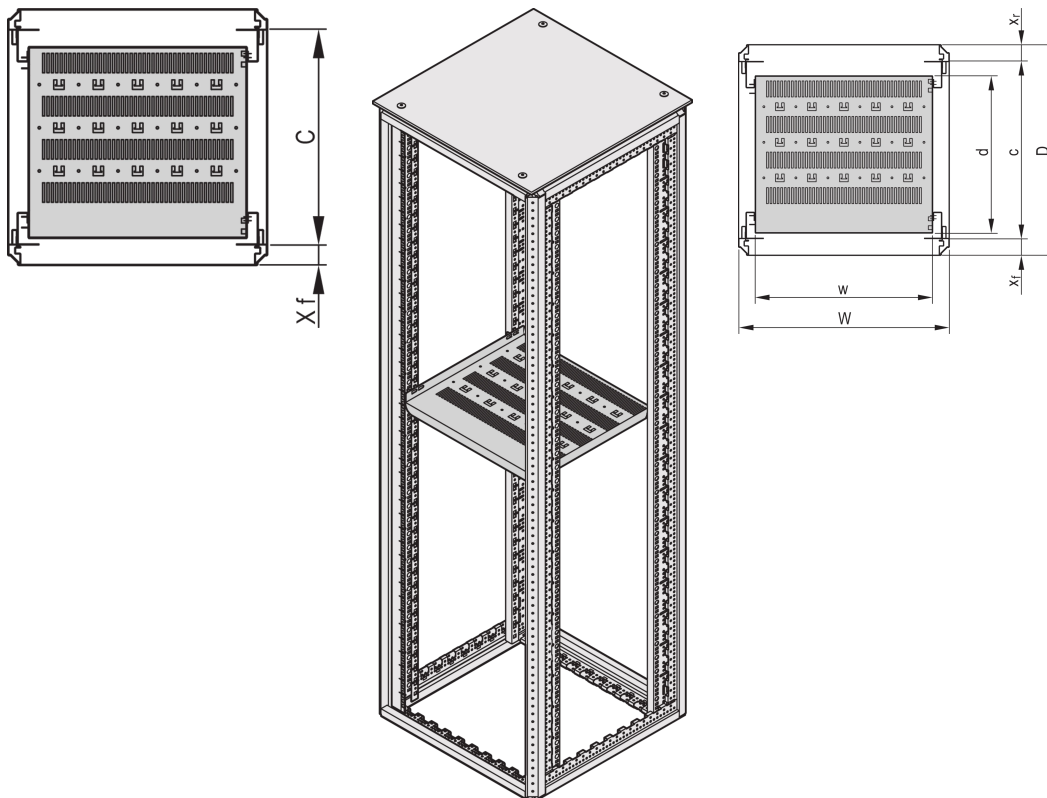

Für Varistar 19"-Fachboden, stationär, 75 kg.

### ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

---

Statische Traglast 75 kg

St, 1,5 mm

Inkl. Erdung

Breite 495 mm

Zur Montage auf vier 19-Zoll-Winkelprofilen

## PRODUKTMERKMALE

---

Breite: 495mm

Tiefe: 800mm

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Lichtgrau

Farbcode: RAL 7035

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Höhe: 700mm

Länge: 642mm

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Fachboden

Typ: Volle Tiefe

Gross Weight: 4.38kg

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.