


# VME64x System, Tower, 5 HE, steckbares Netzteil

## KATALOGNUMMER

**10836-045**

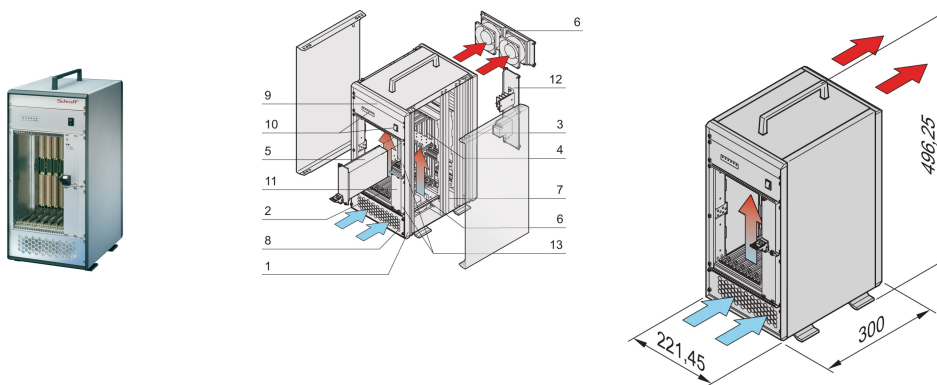

VME64 Tower-System für 7 VME64x Boards 6 HE, 160 mm. Die Stromversorgung des Systems erfolgt über ein steckbares Netzteil. Ein Lüftersteuerungs-Modul überwacht die Lüfter, die Temperatur und die Spannung.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

System nach IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu VITA 1.1-1997

Steckbares Netzteil, Formfaktor: 19-Zoll, 300 W; zweites Netzteil kann optional eingebaut werden

Backplane VME64x 7 Slot, 6 HE, J1/J2 Monolithic ohne P0-Steckverbinder, Rear I/O-Option, nach VITA 1-1994 und 1.1-1997

Entwärmung mit ausziehbarer Lüftereinheit (2 Lüfter), Kühlung von vorne nach hinten; temperaturgesteuert über Lüftersteuerungs-Modul (FCM)

System für Standardkarteneinbau im Kartenformat, 6 HE, 160 mm tief und Rear I/O-Option

Anzeigemodul für DC-Betriebsspannungen, Lüfter- und Temperaturalarm

Einbaumöglichkeit eines 5,25" DVD-Laufwerks

## PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Anzahl Slots: 7

Typ: Tower

Typ Rückwandplatine: 6 U VME64 Verlängerung

Datenübertragung: VME64; VME2eSST

Strom pro Slot: 30W

Eingangsspannung AC: 100 – 240V

Luftstromrichtung: Von vorne nach hinten

Höhe Gestell: 10U

Netzteiltyp: (1) Netzteil mit Steckanschluss

Netzteil enthalten: Ja

Rear I/O: Ja

Entspricht: ANSI/VITA 1.1-1997

Net Weight: 14.11kg

Anzahl Verpackungen: 1

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**