


MTCA.0 System für 6 Single Mid-size AMC-Module, MTCA.0, 1 HE, 84 TE

KATALOGNUMMER

11850-025

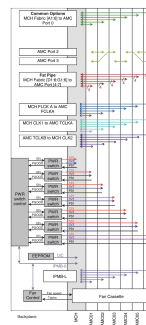

1 HE MicroTCA-System mit horizontalem Kartenkorb für Single Width AdvancedMC-Module. Das Chassis verfügt über eine AC-Eingang auf der Gehäuserückseite und ein integriertes Netzteil mit 400 W. Der PM EMMC (Power Module Enhanced Management Controller) ist auf der Rückseite der Backplane installiert.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Gemäß Spezifikation PICMG MTCA.0 R1.0

1 HE, 19"-Baugruppenträgersystem für 6 Single Mid-size AdvancedMC-Module, 1 Single Full-size MCH

AC-Netzeingang (100 VAC bis 240 VAC) auf der Gehäuserückseite, eingebautes Netzteil mit 400 W, Power Management (PM EMMC) auf der Backplane

Hot-Swap-Lüftereinschub mit Cooling Unit Manager (CU EMMC), Luftstrom von rechts nach links

Luftfilter von vorne zugänglich

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Anzahl Slots: 6

Typ: 19-Zoll-Schrankmontage

Typ Rückwandplatine: MTCA.0 Star-Topologie, Anwendungsvorschlag

Datenübertragung: 40 GbE; PCIe Gen3

Strom pro Slot: 50W

Eingangsspannung AC: 100 – 240V

Luftstromrichtung: Von rechts nach links

Höhe Gestell: 1U

Netzteiltyp: Open Frame

Netzteil enthalten: Ja

Rear I/O: Nein

Entspricht: PICMG MTCA.0 R2.0

Tiefe: 301mm

Höhe: 44.45mm

Net Weight: 5.61kg

Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

Komplett montiert, verkabelt und geprüft

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE