


CPCI System für steckbares Netzteil, Horizontal, 3 HE, 6 Slot

KATALOGNUMMER

24579-080

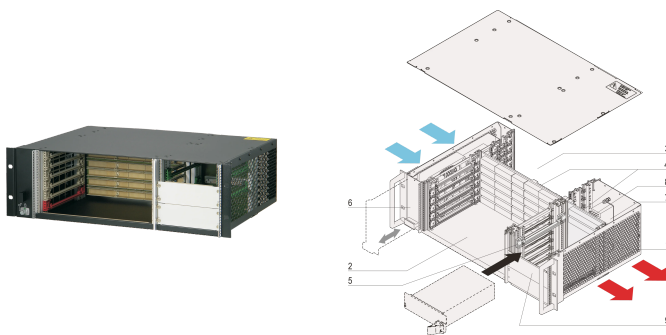

3 HE CompactPCI-System mit horizontalem Kartenkäfig für sechs 6 HE Boards, sechs RTM-Boards und ein steckbares 3 HE CompactPCI-Netzteil. Option zur Montage von bis zu drei steckbaren Netzteilen.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

System gem. IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu PICMG 2.0 Rev. 3.0

System mit horizontalem Kartenkorb. Kartenformat vorne: 6 HE, 160 mm tief; Rear I/O: 6 HE, 80 mm tief

Backplane (Signal- und Powerbackplane als monolithische Backplane) 6 Slot, 6 HE, 64-bit, System-Slot links, Powersteckverbinder (2 x P 47)

Wärmeableitung erfolgt mit Hot-Swap-Lüftereinheit (Luftstrom von links nach rechts)

Vorbereitet für die Montage eines 19-Zoll CompactPCI Netzteils (3 HE, 8 TE)

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Anzahl Slots: 6

Typ: 19-Zoll-Schrankmontage

Typ Rückwandplatine: 6 U CompactPCI

Datenübertragung: 64-bit-PCI-Bus

Strom pro Slot: 40W

Eingangsspannung AC: 100 – 240V

Luftstromrichtung: Von links nach rechts

Höhe Gestell: 3U

Netzteiltyp: (1) Netzteil mit Steckanschluss

Netzteil enthalten: Nein

Rear I/O: Ja

Entspricht: PICMG 2.0 R3.0

Tiefe: 275mm

Höhe: 132.5mm

Breite: 449mm

Net Weight: 8.57kg

Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

48 VDC-Ausführung auf Anfrage

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE