


Modulschiene, vorne, Typ L-KD, leicht, kurzes Dach, 1000 mm

KATALOGNUMMER

34560-101

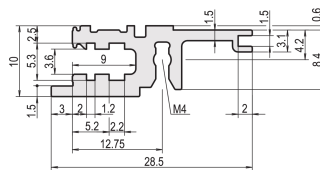

Combinations of horizontal rails and side panels

„+“ = can be combined, „-“ = combination not recommended

	Standard rail	Standard rail with short roof	Standard rail with short roof and side panel	Standard rail with short roof and side panel (light)
Standard rail	-	+	+	+
Standard rail with short roof	+	+	+	+
Standard rail with short roof and side panel	+	+	-	-
Standard rail with short roof and side panel (light)	+	+	-	-

Side panel

Light rail

Standard rail

Standard rail with short roof

Standard rail with short roof and side panel

Standard rail with short roof and side panel (light)

Die Modulschiene mit kurzem Dach verleiht der montierten Frontplatte ein klares Design.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Standardschiene vorne

Einbau im Baugruppenträger kann oben und unten erfolgen

Kurze Lippe (L-SL)

TE-Bedruckung erfolgt erst ab 28 TE

Aluminiumprofil, Oberfläche eloxiert, Kontaktfläche leitfähig

PRODUKTMERKMALE

Breite Gestell: 195HP

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Eloxiert

Länge: 1000mm

Material: Aluminium

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO

Produkttyp: Modulschiene

Typ: Leicht, KD

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse

Net Weight: 0.287kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE