


Modulschiene hinten, Type AB for Rear I/O, With Notch, 84 TE

KATALOGNUMMER

34579-040

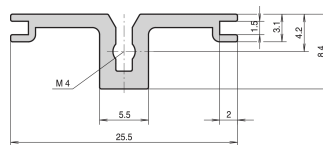

Combinations of horizontal rails and side panels

	Horizontal rail	Horizontal rail with notch	Horizontal rail with notch and side panel	Horizontal rail with notch and side panel (not recommended)
Horizontal rail	+	+	+	+
Horizontal rail with notch	+	+	+	+
Horizontal rail with notch and side panel	+	+	+	+
Horizontal rail with notch and side panel (not recommended)	+	+	+	+

Side panel

Light x 1, Darker 2, Heavy x 3, Rugged x 4

Modulschiene aus Aluminium vom Typ AB (AB = Abstützung), für Rear I/O Kartenführungen, mit eloxierter Oberfläche und leitfähigen Kontaktflächen. Geeignet für RatiopacPRO/-AIR und EuropacPRO/-rugged)

MERKMALE

Für CompactPCI im Bereich Rear I/O

Für 2 x 3 HE Ausbau, werden 2 Modulschienen vom Typ AB (= Abstützung) benötigt

Aluminiumprofil, Oberfläche eloxiert, Kontaktfläche leitfähig, ohne TE-Bedruckung

PRODUKTMERKMALE

Breite Gestell: 84HP

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Eloxiert

Länge: 431.8mm

Material: Aluminium

Produktfamilie: EuropacPRO

Produkttyp: Modulschiene

Typ: Typ AB

Passt zu: Baugruppenträger

Net Weight: 0.073kg

Schienenart: Mit Einkerbung

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE