


# Führungsschiene Typ Standard, mit Fixierung für DIN Steckverbinder, PBT, 220 mm, Nutbreite 2 mm, rot, 1 Paar

## KATALOGNUMMER

**64560-075**

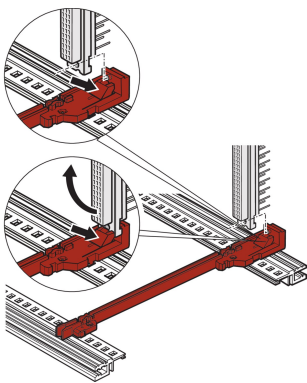

Die Standard-Führungsschiene mit Steckverbinderbefestigung ermöglicht es dem Benutzer, die DIN-Steckverbinder (EN 60603-2 (DIN 41612)) direkt auf die Führungsschienen zu klemmen. Gilt nur für Europakarten mit den Abmessungen 100 x 160 mm und 100 x 220 mm. Geeignet für RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO und EuropacPRO.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Einfache und preiswerte Montage von Steckverbindern durch Rastverbindungen als Alternative für Z-Schienen oder Modulschienen mit integrierter Z-Schiene

Für Europakartenformat 100 × 160 mm oder 100 × 220 mm; nicht geeignet für Doppeleuropakartenformat

Kunststoffführungsschiene, einteilig, rot, für 2 mm Nutbreite

Einclippsbar in Modulschienen aus Al-Profil

einclippsbar in 1,5 mm starke Blechaufnahmen

Lagertemperatur: von -40 °C bis 130 °C

## PRODUKTMERKMALE

Anzahl Verpackungen: 2

Leiterplattentiefe: 220mm

Nutbreite: 2

Farbe: Rot

Entspricht: EN 60603-2 (DIN 41612)

Material: Polybutylenterephthalat

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Produkttyp: Führungsschiene

Typ: Standard mit DIN-Steckverbinder

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse; Einschub

Verpackungseinheit: Paar

Net Weight: 0.026kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**