

# Frontplatten, ungeschirmt, nach unten klappbar

Ungeschirmte Frontplatte mit klappbarem Scharnier.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Frontplatte beim Aufklappen bei 135° aushängbar (nicht bei RatiopacPRO)

Die Montage erfolgt an den Modulschienen

## SPEZIFIKATIONEN

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>Tiefe (D):</b>  | 2.5mm                  |
| <b>Material:</b>   | Aluminium              |
| <b>Oberfläche:</b> | Eloxiert               |
| <b>Zubehörtyp:</b> | Frontplatte            |
| <b>Produkttyp:</b> | Frontplatte            |
| <b>Typ:</b>        | Frontplatte ohne Griff |

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Befestigung          | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite |
|---------------|--------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 20838-280     | 3U           | 28HP           | 1                   | Mit Scharnier, unten | Eloxiert          | Leitend              |
| 20838-271     | 3U           | 42HP           | 1                   | Mit Scharnier, unten | Eloxiert          | Leitend              |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Befestigung          | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite |
|---------------|--------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 20838-274     | 6U           | 42HP           | 1                   | Mit Scharnier, unten | Eloxiert          | Leitend              |
| 20838-279     | 4U           | 84HP           | 1                   | Mit Scharnier, unten | Eloxiert          | Leitend              |
| 20838-272     | 3U           | 63HP           | 1                   | Mit Scharnier, unten | Eloxiert          | Leitend              |
| 20838-275     | 6U           | 63HP           | 1                   | Mit Scharnier, unten | Eloxiert          | Leitend              |
| 20838-278     | 4U           | 63HP           | 1                   | Mit Scharnier, unten | Eloxiert          | Leitend              |
| 20838-277     | 4U           | 42HP           | 1                   | Mit Scharnier, unten | Eloxiert          | Leitend              |
| 20838-276     | 6U           | 84HP           | 1                   | Mit Scharnier, unten | Eloxiert          | Leitend              |
| 20838-273     | 3U           | 84HP           | 1                   | Mit Scharnier, unten | Eloxiert          | Leitend              |


Table 2/2

| Katalognummer | Behandelte Kanten | Entspricht                      | EMV-Schirmung | Höhe (H) | Breite (W) |
|---------------|-------------------|---------------------------------|---------------|----------|------------|
| 20838-280     | Nein              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nein          | 128.4mm  | 141.9mm    |
| 20838-271     | Nein              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nein          | 128.4mm  | 213mm      |
| 20838-274     | Nein              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nein          | 261.8mm  | 213mm      |
| 20838-279     | Nein              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nein          | 172.9mm  | 426.4mm    |
| 20838-272     | Nein              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nein          | 128.4mm  | 319.7mm    |
| 20838-275     | Nein              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nein          | 261.8mm  | 319.7mm    |
| 20838-278     | Nein              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nein          | 172.9mm  | 319.7mm    |
| 20838-277     | Nein              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nein          | 172.9mm  | 213mm      |
| 20838-276     | Nein              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nein          | 261.8mm  | 426.4mm    |
| 20838-273     | Nein              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nein          | 128.4mm  | 426.4mm    |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Frontplatte lässt sich im aufgeklappten Zustand (> 135°) aushängen.

## DIAGRAMME

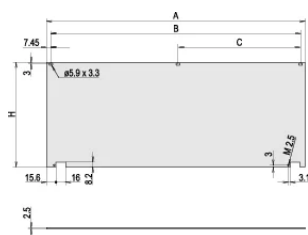

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**