


# PropacPRO Frontplatte, volle Breite, ungeschirmt

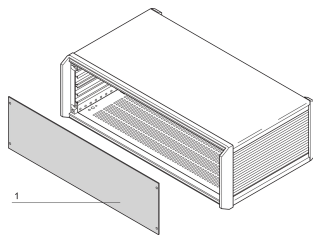

Die Gesamtfrentplatte für PropacPRO-Gehäuse, wird am Rahmen des Gehäuses befestigt.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Al-Platte, 2,0 mm (84 TE 2,5 mm)

## SPEZIFIKATIONEN

- Material:** Aluminium
- Oberfläche:** Eloxiert
- Zubehörtp:** Frontplatte
- Produkttyp:** Frontplatte

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten
20850-136	3U	63HP	1	Eloxiert	Eloxiert	Nein
20850-158	6U	84HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
20850-129	2U	63HP	1	Eloxiert	Eloxiert	Nein
20850-135	3U	42HP	1	Eloxiert	Eloxiert	Nein
20850-142	4U	42HP	1	Eloxiert	Eloxiert	Nein

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten
20850-143	4U	63HP	1	Eloxiert	Eloxiert	Nein
20850-130	2U	84HP	1	Eloxiert	Eloxiert	Nein
20850-144	4U	84HP	1	Eloxiert	Eloxiert	Nein
20850-134	3U	28HP	1	Eloxiert	Eloxiert	Nein
20850-128	2U	42HP	1	Eloxiert	Eloxiert	Nein
20850-137	3U	84HP	1	Eloxiert	Eloxiert	Nein

Table 2/2

Katalognummer	Tiefe	Höhe	Breite
20850-136	2mm	128.5mm	345.4mm
20850-158	2.5mm	261.8mm	452mm
20850-129	2mm	84mm	345.4mm
20850-135	2mm	128.5mm	238.7mm
20850-142	2mm	172.9mm	238.7mm
20850-143	2mm	172.9mm	345.4mm
20850-130	2.5mm	84mm	452mm
20850-144	2.5mm	172.9mm	452mm
20850-134	2mm	128.5mm	167.6mm
20850-128	2mm	84mm	238.7mm
20850-137	2.5mm	128.5mm	452mm

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**