


# Steckdosenleiste, Schweiz

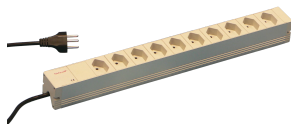

Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE großen Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in einen Schrank mit Schweizer Steckdosen integriert werden.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

230 V, 10 A

Gemäß SEV.IEC 60884

Anschlussleitung 2 m mit Stecker, Schweizer Ausführung

Steckdosenleisten Schweizer Ausführung

Einbauhöhe 1 HE

Horizontale oder vertikale Montage

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Länge:</b>	438.5mm
<b>Material:</b>	Aluminium; Polyamid
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Produkttyp:</b>	Buchsenleiste

Table 1/2

Katalognummer	Typ Buchse	Anzahl Buchsen	Steckdosen mit Schalter	Spannung AC	Anzahl Verpackungen	Tiefe
---------------	------------	----------------	-------------------------	-------------	---------------------	-------

60110-453	Schweizerisch	10	Nein	230V	1	44mm
60110-454	Schweizerisch	9	Ja	230V	1	44mm

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche
60110-453	Eloxiert
60110-454	Eloxiert

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**