


# Varistar CP Montageplatte

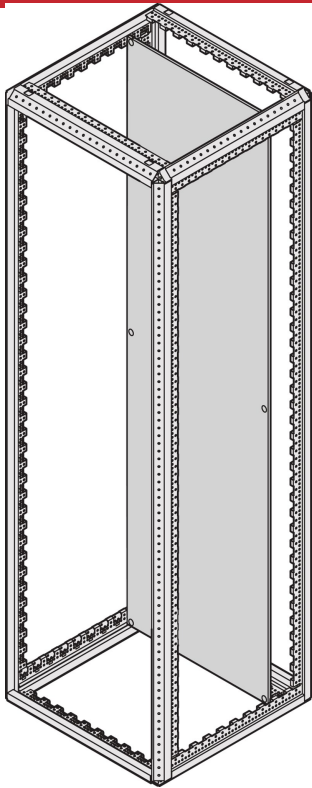

Varistar Montageplatte zur Montage von elektrischen Komponenten und Baugruppen, mit 600 kg Tragkraft. Die Montageplatte kann auch hinten montiert werden. Zur Erhöhung der Tragfähigkeit kann ein Verstärkungswinkel hinzugefügt werden.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Zum Befestigen elektrischer Bauteile und Baugruppen, inklusive Verkabelung

Montageraster in der Tiefe 25 mm und 50 mm in der Höhe für Teilausbau

Statische Traglast bis zu 450 kg (hinten montiert)

600 kg in voller Höhe, hinten montiert, mit zusätzlichen Verstärkungswinkeln

Verstärkungswinkel erhöht statische Traglast

600 kg bei voller Höhe, hinten montiert, mit zusätzlichen Verstärkungswinkeln

## SPEZIFIKATIONEN

**Produkttyp:** Montageplatte

**Material:** Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Oberfläche
23130-407	2000mm	600mm	1	Verzinkt
23130-405	1800mm	600mm	1	Verzinkt
23130-414	1200mm	800mm	1	Verzinkt
23130-408	2000mm	800mm	1	Verzinkt
23130-413	1200mm	600mm	1	Verzinkt
23130-406	1800mm	800mm	1	Verzinkt

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bei Teilausbau sind Tiefenstreben notwendig.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**