

PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, S316, 112–117 mm OD, 1/2" Gewinde, 31 mm

KATALOGNUMMER

PXN117S6



MERKMALE

Mit Außen- / Innen-Kombinationsmutter

Heavy-Duty

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 577620

Mutter enthalten: Ja

Material: Edelstahl 316 (EN 1.4401)

Außendurchmesser (OD): 112 - 117 mm

Rohrgröße: 4"

NB/DN: 100

Stangengröße (RS): M10

Gewinde (G): 1/2"

Breite (W): 31 mm


Dicke (T): 2 mm

Schraubendurchmesser (Sc): 8

Schraubenlänge (L): 25mm

Statische Last: 2500N

DIAGRAMME

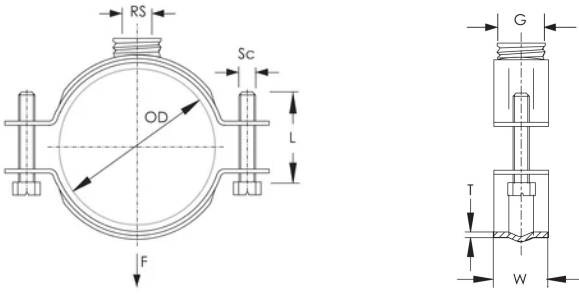

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

