


19"-Frontplatten, Belüftet

Data Solutions

Belüftete Frontplatten ermöglichen Wärmeableitung durch Ausbrüche

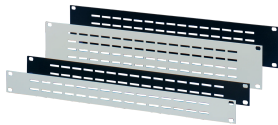

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Belüftete Frontplatten (Aluminium) ermöglichen eine Wärmeableitung

SPEZIFIKATIONEN

- Breite Gestell:** 95HP
- Material:** Aluminium
- Zubehörtyp:** Frontplatte
- Produkttyp:** Frontplatte

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Oberfläche	Befestigung	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
30118-962	1U	Pulverbeschichtet	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert
30702-047	1U	Eloxiert	Anschraubbare Front	1	Eloxiert	Eloxiert

Katalognummer	Höhe Gestell	Oberfläche	Befestigung	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
30702-056	1U	Pulverbeschichtet	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert
30702-044	1U	Eloxiert	Anschraubbare Front	1	Roh	Leitend
30118-963	2U	Eloxiert	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert
30702-048	2U	Eloxiert	Anschraubbare Front	1	Eloxiert	Eloxiert
30702-057	2U	Pulverbeschichtet	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert
30118-964	3U	Pulverbeschichtet	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert
30702-058	3U	Pulverbeschichtet	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert
30702-046	3U	Eloxiert	Anschraubbare Front	1	Roh	Roh
30702-045	2U	Eloxiert	Anschraubbare Front	1	Roh	Roh
30702-049	3U	Eloxiert	Anschraubbare Front	1	Eloxiert	Eloxiert

Table 2/2


Katalognummer	Behandelte Kanten	Farbcode	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Typ	Breite (W)
30118-962		RAL 7021	Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30702-047	Ja		Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30702-056		RAL 7035	Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30702-044			Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30118-963		RAL 7021	Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30702-048	Ja		Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30702-057		RAL 7035	Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30118-964		RAL 7021	Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm

Katalognummer	Behandelte Kanten	Farbcode	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Typ	Breite (W)
30702-058		RAL 7035	Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30702-046			Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30702-045			Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30702-049	Ja		Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

19"- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.

DIAGRAMME

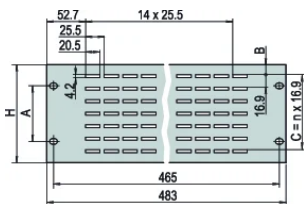

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE