

# PEMSA-Gitterrinne Light-Duty-Deckenstütze

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**WBT60COHBRKT**



### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Ideal für Rinnenbreiten bis 150 mm

Seitlicher Ladezugang für Kabelinstallation

Schnelle und sichere Schnellklick-Installationsfunktionen

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

### PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 820300

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Länge 1 (L1): 80mm

Länge 2 (L2): 55.2mm


Breite (W): 45mm

Höhe (H): 152mm

Lochgröße (HS): 11mm

Statische Last: 147N

## DIAGRAMME

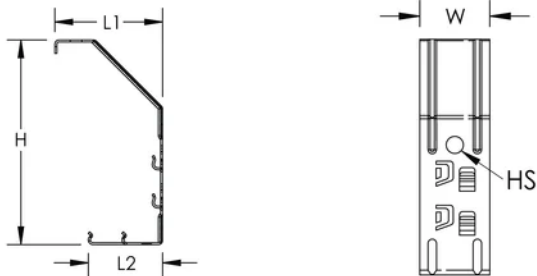

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**