


# Varistar CP Luftabschottungsblende, Breite 800 mm, mit Bürstenleiste und Kabelfingern, RAL 7021, 52 HE, 2450H

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**21630-152**

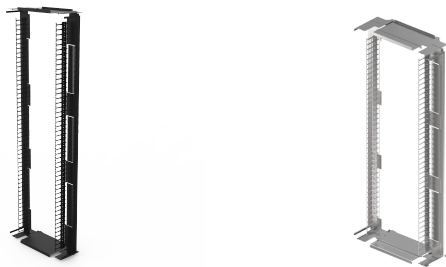

Abschottblende für 800 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten. Geschlossene Platten und Platten mit Ausbrüchen für Front-to-Back-Verkabelung mit Bürstenleiste und Kabelfingern.

### MERKMALE

Luftabschottung, Abdeckungen für 800 mm breite Schränke

Anreihbarkeit von Netzwerk- und Serverschränken möglich

Dichtungen, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C

Abdeckbleche mit Aussparungen und Kabelfingern für effizientes Kabelmanagement

Bürstenleisten zum Verschließen der Ausbrüche erhältlich

Blenden verhindern vorne rundum ungewollte Luftkurzschlüsse, d. h. die Vermischung warmer Abluft mit kalter Zuluft

Nur mit Schwerlasttraverse kompatibel, nicht kompatibel mit Reduzierwinkeln

### PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 52U

Höhe: 2450mm

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellplatte

Schutzart: IP20

Typ: Kabelkanal

Breite: 800mm

Net Weight: 9.696kg

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE