


Varistar CP Stahltür, perforiert mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021. 24 HE, 1200 H, 800 B

Data Solutions

KATALOGNUMMER

21630-508

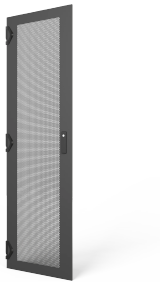

Perforierte Varistar CP-Stahltür, IP 20 mit 1-Punkt-Verriegelung.

MERKMALE

Perforierte Stahltür mit Einpunktverriegelung für IP-20-Schutzklasse.

Öffnungswinkel 180°

Schlüsselschild

Schlüsselschild

Schlüsselschild

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 24U

Höhe: 1200mm

Breite: 800mm

Verriegelungstyp: Einzelpunkt-Verriegelung

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Entspricht: IEC 61587-1

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Schaltschranktür

Schutzart: IP20

Typ: Stahltür, perforiert

Passt zu: Varistar CP

Net Weight: 11.252kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

24 HE - 33 HE IP20 Türen haben 2 Scharniere, 38 HE - 52 HE IP20 Türen haben 3 Scharniere, um robuste IP20 Schließstrukturen für größere Schränke zu gewährleisten

Bitte bestellen Sie den Hebelgriff 24630003 und das DIN-Schloss separat, wenn Sie den Hebelgriff des 1333-DIN-Schlusses ersetzen möchten.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE