

19-Zoll-Frontplatte, 10 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten

Data Solutions

KATALOGNUMMER

30219-144



Frontplatten aus Aluminium.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Aluminium, 4 oder 3 mm dick, eloxiert oder lackiert

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 10U

Tiefe (D): 3mm

Zubehörtyp: Frontplatte

Befestigung: Anschraubbare Front

Oberfläche: Eloxiert

Frontbeschichtung: Eloxiert

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche Rückseite: Eloxiert

Behandelte Kanten: Nein

EMV-Schirmung: Nein

Höhe (H): 443.7mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontplatte

Breite Gestell: 95HP

Typ: 19-Zoll-Frontplatte


Breite (W): 483mm

Net Weight: 1.7kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

19"- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.

DIAGRAMME

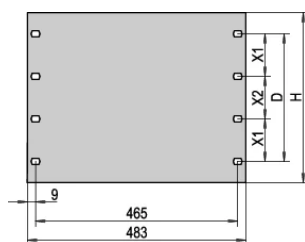

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.