


Steckdosenleiste, SCHUKO, 3 Phasen, 9 Buchsen

Data Solutions

KATALOGNUMMER

60110-219

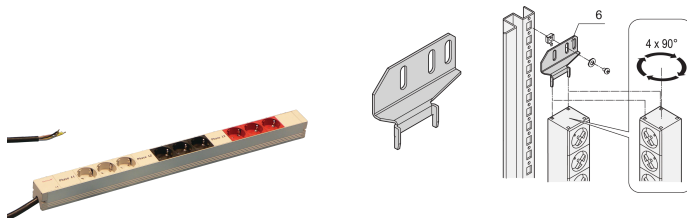

Modulare, kompakte PDU mit SCHUKO-Steckdosen und Dreiphasenanschluss.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Konform zu DIN 57620

Steckdosenleisten mit SCHUKO-Buchsen, 3-phasig

Anschlussleitung 2 m, offenes Ende mit Aderendhülsen

3 Phasen, 16 A pro Phase

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

Einbauhöhe 1 HE

Montage vertikal

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Buchsenleiste

Typ Buchse: SCHUKO

Anzahl Buchsen: 9

Farbe: Grau; Schwarz; Rot

Steckdosen mit Schalter: Nein

Länge: 608.5mm

Spannung AC: 230V

Tiefe: 44mm

Oberfläche: Eloxiert

Material: Aluminium; Polyamid

Net Weight: 1.65kg

Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte