

# Erdungsstab-Setzgerät



## MERKMALE

Verwendbar für alle Arten von runden Erdungsstäben: Kupfer-Bindung, verzinkt und Edelstahl

Einsätze sind austauschbar mit Standard-Erdungsstab-Setzkörper

Das Setzgerät verursacht keine Verformung des Gewindestangenendes, sodass sich der Erdungsleiter schnell und einfach anschließen lässt


## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Erdungsstange Durchmesser, nominal	Erdungsstange Durchmesser, tatsächlich (Ø)	Länge (L)	Stückgewicht
EGRD34	158520	3/4" Max	17.2 mm Max	1500mm	10.4 kg
EGRD58	158500	5/8" Max	14.2 mm Max	1500mm	10.4 kg

## DIAGRAMME

---

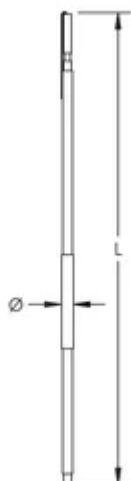

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**