


Justierbare flache Verteilerschienenhalterung Bausatz

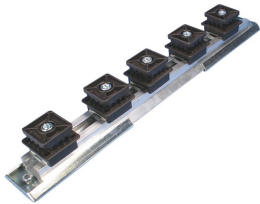

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Satz umfasst Schiene, Isolatoren und montierbare Verlängerungsarme

Justierbare Abstände zwischen Phasen

Lässt sich schnell justieren, um mehrere Verteilerschienenbreiten zuzulassen

Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Kurzschlusskräften

Bietet hervorragenden elektrischen Schutz für Geräte

Dreiphasig mit Nullleiterschaltkreis

Halogenfrei

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui)	Arbeitstemperatur	Entspricht	Entflammbarkeitsklasse

AFBS-B600	504971	Stahl, Aluminium, Glasfaserverstärktes Polyamid	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC 60439,1, IEC 61439,1, IEC 60695-2-11 (Glühdrahtprüfung 960 °C)	UL® 94V-0
-----------	--------	-------------------------------------------------------	------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------


Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Stromschienenbreite	Stromschienendicke	Höhe (H)	Breite (W)	A
AFBS-B600	504971	30 - 80 mm	5 - 10 mm	70 mm	549 - 749 mm	507 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	B	C	Schraubendurchmesser (Sc)	Stückgewicht
AFBS-B600	504971	61 - 176 mm	525 - 725 mm	8	2.2 kg

 DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE