


## Seitenprofile | Schaltschränke, CMB

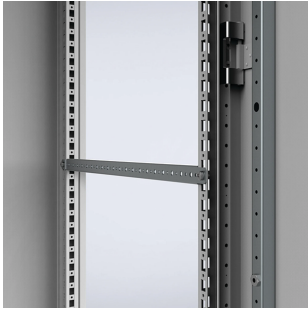

Diese Profile garantieren einen sicheren Transport und Einbau des Schrankes und vermeiden Verformungen.

### MERKMALE

---

Beschreibung: Um Kabel, Kabelführungen usw. seitlich oder in der Schrankbreite zu befestigen.

Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 20 Profile mit Montagezubehör.

## SPEZIFIKATIONEN

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Dicke:</b>      | 2mm      |
| <b>Material:</b>   | Baustahl |
| <b>Oberfläche:</b> | Verzinkt |

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Gehäusematerial     |
|---------------|------|--------|-------|---------------------|
| CMB602        | 25mm | 600mm  | 14mm  | Baustahl, Edelstahl |
| CMB802        | 25mm | 800mm  | 14mm  | Baustahl, Edelstahl |
| CMB402        | 25mm | 400mm  | 14mm  | Baustahl, Edelstahl |
| CMB502        | 25mm | 500mm  | 14mm  | Baustahl, Edelstahl |
| CMB302        | 25mm | 300mm  | 14mm  | Baustahl, Edelstahl |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**