

# 19"-Frontplatten

Frontplatten aus Aluminium.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Aluminium, 4 oder 3 mm dick, eloxiert oder lackiert

## SPEZIFIKATIONEN

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Breite Gestell:</b> | 95HP        |
| <b>Material:</b>       | Aluminium   |
| <b>Zubehörtyp:</b>     | Frontplatte |
| <b>Produkttyp:</b>     | Frontplatte |

Table 1/3

| Katalognummer | Höhe Gestell | Tiefe (D) | Befestigung         | Oberfläche        | Frontbeschichtung | Anzahl Verpackungen |
|---------------|--------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 30118-948     | 1U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert          | 1                   |
| 30118-299     | 1U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert          | 1                   |
| 40304-074     | 1U           | 4mm       | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Eloxiert          | 1                   |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Tiefe (D) | Befestigung         | Oberfläche        | Frontbeschichtung | Anzahl Verpackungen |
|---------------|--------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 30219-098     | 1U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Eloxiert          | 1                   |
| 30118-954     | 7U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert          | 1                   |
| 30118-955     | 8U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert          | 1                   |
| 30118-953     | 6U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert          | 1                   |
| 30118-305     | 6U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert          | 1                   |
| 30118-952     | 5U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert          | 1                   |
| 30219-113     | 6U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Eloxiert          | 1                   |
| 30219-104     | 3U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Eloxiert          | 1                   |
| 30118-949     | 2U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert          | 1                   |
| 30118-303     | 4U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert          | 1                   |
| 30118-309     | 10U          | 3mm       | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert          | 1                   |
| 40304-079     | 6U           | 4mm       | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Eloxiert          | 1                   |
| 30118-307     | 8U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert          | 1                   |
| 40304-077     | 4U           | 4mm       | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Eloxiert          | 1                   |
| 30118-304     | 5U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert          | 1                   |
| 30118-306     | 7U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert          | 1                   |
| 30118-301     | 2U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert          | 1                   |
| 40304-076     | 3U           | 4mm       | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Eloxiert          | 1                   |
| 40304-082     | 9U           | 4mm       | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Eloxiert          | 1                   |
| 30219-137     | 7U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Eloxiert          | 1                   |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Tiefe (D) | Befestigung         | Oberfläche        | Frontbeschichtung | Anzahl Verpackungen |
|---------------|--------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 40304-080     | 7U           | 4mm       | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Eloxiert          | 1                   |
| 30219-143     | 9U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Eloxiert          | 1                   |
| 30118-951     | 4U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert          | 1                   |
| 30118-308     | 9U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert          | 1                   |
| 30118-956     | 9U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert          | 1                   |
| 30219-107     | 4U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Eloxiert          | 1                   |
| 30219-144     | 10U          | 3mm       | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Eloxiert          | 1                   |
| 40304-081     | 8U           | 4mm       | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Eloxiert          | 1                   |
| 30219-138     | 8U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Eloxiert          | 1                   |
| 30118-950     | 3U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert          | 1                   |
| 30219-110     | 5U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Eloxiert          | 1                   |
| 30118-302     | 3U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert          | 1                   |
| 30219-101     | 2U           | 3mm       | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Eloxiert          | 1                   |
| 40304-083     | 10U          | 4mm       | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Eloxiert          | 1                   |
| 40304-075     | 2U           | 4mm       | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Eloxiert          | 1                   |
| 40304-078     | 5U           | 4mm       | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Eloxiert          | 1                   |
| 30118-957     | 10U          | 3mm       | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert          | 1                   |

Table 2/3

| Katalognummer | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | Farbcode | EMV-Schirmung | Höhe (H) | Typ                 |
|---------------|----------------------|-------------------|----------|---------------|----------|---------------------|
| 30118-948     | Lackiert             |                   | RAL 7021 | Nein          | 43.6mm   | 19-Zoll-Frontplatte |

| Katalognummer | Oberfläche<br>Rückseite | Behandelte<br>Kanten | Farbcode | EMV-<br>Schirmung | Höhe (H) | Typ                 |
|---------------|-------------------------|----------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|
| 30118-299     | Lackiert                |                      | RAL 7035 | Nein              | 43.6mm   | 19-Zoll-Frontplatte |
| 40304-074     | Eloxiert                | Ja                   |          | Nein              | 43.6mm   | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30219-098     | Eloxiert                | Nein                 |          | Nein              | 43.6mm   | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-954     | Lackiert                |                      | RAL 7021 | Nein              | 310.3mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-955     | Lackiert                |                      | RAL 7021 | Nein              | 354.8mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-953     | Lackiert                |                      | RAL 7021 | Nein              | 265.9mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-305     | Lackiert                |                      | RAL 7035 | Nein              | 265.9mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-952     | Lackiert                |                      | RAL 7021 | Nein              | 221.4mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30219-113     | Eloxiert                | Nein                 |          | Nein              | 265.9mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30219-104     | Eloxiert                | Nein                 |          | Nein              | 132.5mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-949     | Lackiert                |                      | RAL 7021 | Nein              | 88.1mm   | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-303     | Lackiert                |                      | RAL 7035 | Nein              | 177mm    | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-309     | Lackiert                |                      | RAL 7035 | Nein              | 443.7mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 40304-079     | Eloxiert                | Ja                   |          | Nein              | 265.9mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-307     | Lackiert                |                      | RAL 7035 | Nein              | 354.8mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 40304-077     | Eloxiert                | Ja                   |          | Nein              | 177mm    | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-304     | Lackiert                |                      | RAL 7035 | Nein              | 221.4mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-306     | Lackiert                |                      | RAL 7035 | Nein              | 310.3mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-301     | Lackiert                |                      | RAL 7035 | Nein              | 88.1mm   | 19-Zoll-Frontplatte |
| 40304-076     | Eloxiert                | Ja                   |          | Nein              | 132.5mm  | 19-Zoll-Frontplatte |

| Katalognummer | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | Farbcode | EMV-Schirmung | Höhe (H) | Typ                 |
|---------------|----------------------|-------------------|----------|---------------|----------|---------------------|
| 40304-082     | Eloxiert             | Ja                |          | Nein          | 399.2mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30219-137     | Eloxiert             | Nein              |          | Nein          | 310.3mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 40304-080     | Eloxiert             | Ja                |          | Nein          | 310.3mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30219-143     | Eloxiert             | Nein              |          | Nein          | 399.2mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-951     | Lackiert             |                   | RAL 7021 | Nein          | 177mm    | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-308     | Lackiert             |                   | RAL 7035 | Nein          | 399.2mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-956     | Lackiert             |                   | RAL 7021 | Nein          | 399.2mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30219-107     | Eloxiert             | Nein              |          | Nein          | 177mm    | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30219-144     | Eloxiert             | Nein              |          | Nein          | 443.7mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 40304-081     | Eloxiert             | Ja                |          | Nein          | 354.8mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30219-138     | Eloxiert             | Nein              |          | Nein          | 354.8mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-950     | Lackiert             |                   | RAL 7021 | Nein          | 132.5mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30219-110     | Eloxiert             | Nein              |          | Nein          | 221.4mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-302     | Lackiert             |                   | RAL 7035 | Nein          | 132.5mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30219-101     | Eloxiert             | Nein              |          | Nein          | 88.1mm   | 19-Zoll-Frontplatte |
| 40304-083     | Eloxiert             | Ja                |          | Nein          | 443.7mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 40304-075     | Eloxiert             | Ja                |          | Nein          | 88.1mm   | 19-Zoll-Frontplatte |
| 40304-078     | Eloxiert             | Ja                |          | Nein          | 221.4mm  | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-957     | Lackiert             |                   | RAL 7021 | Nein          | 443.7mm  | 19-Zoll-Frontplatte |

Table 3/3

| Katalognummer | Breite (W) |
|---------------|------------|
|---------------|------------|


|           |       |
|-----------|-------|
| 30118-948 | 483mm |
| 30118-299 | 483mm |
| 40304-074 | 483mm |
| 30219-098 | 483mm |
| 30118-954 | 483mm |
| 30118-955 | 483mm |
| 30118-953 | 483mm |
| 30118-305 | 483mm |
| 30118-952 | 483mm |
| 30219-113 | 483mm |
| 30219-104 | 483mm |
| 30118-949 | 483mm |
| 30118-303 | 483mm |
| 30118-309 | 483mm |
| 40304-079 | 483mm |
| 30118-307 | 483mm |
| 40304-077 | 483mm |
| 30118-304 | 483mm |
| 30118-306 | 483mm |
| 30118-301 | 483mm |
| 40304-076 | 483mm |
| 40304-082 | 483mm |
| 30219-137 | 483mm |
| 40304-080 | 483mm |
| 30219-143 | 483mm |
| 30118-951 | 483mm |
| 30118-308 | 483mm |
| 30118-956 | 483mm |
| 30219-107 | 483mm |
| 30219-144 | 483mm |
| 40304-081 | 483mm |
| 30219-138 | 483mm |
| 30118-950 | 483mm |
| 30219-110 | 483mm |
| 30118-302 | 483mm |
| 30219-101 | 483mm |

|           |       |
|-----------|-------|
| 40304-083 | 483mm |
| 40304-075 | 483mm |
| 40304-078 | 483mm |
| 30118-957 | 483mm |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

19"- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.

## DIAGRAMME

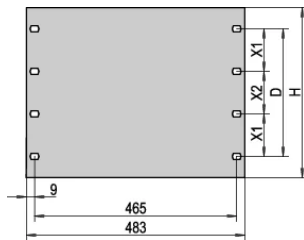

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**