


# Luftleitblech ohne Frontplatte

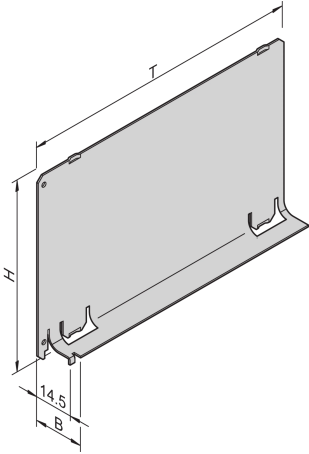

Der Luftleitblech ohne Teilfrontplatte kann mit einer Frontplatte kombiniert werden, die die komplette Breite abdeckt. Es deckt einen leeren Slot ab, damit keine Luft entweicht.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Die Luftleitbleche verhindern einen Luftkurzschluss bei nicht belegten Slots

Abdeckung wird in die Führungsschiene eingeschoben

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Produkttyp:</b>	Luftschottblech
<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Produktfamilie:</b>	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
<b>Typ:</b>	Ohne Frontplatte

Table 1/1

Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Tiefe	Breite Gestell	Passt zu
34562-827	6U	1	220mm	4HP	Baugruppenträger, Gehäuse

Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Tiefe	Breite Gestell	Passt zu
34562-823	3U	1	160mm	4HP	Baugruppenträger, Gehäuse
34562-826	6U	1	160mm	4HP	Baugruppenträger, Gehäuse
34562-824	3U	1	220mm	4HP	Baugruppenträger, Gehäuse

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Luftleitblech für 280 mm tiefe und für 80 mm Rear I/O-Leiterplatten auf Anfrage erhältlich.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**