


# Backplane mit durchverbundenen Signalleitungen

Backplane mit durchverbundenen Signalleitungen.

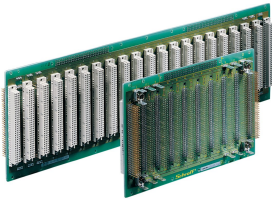

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Stromversorgung an jeder Steckverbinderposition (Reihe 1 + 32)

Adaptionsfelder für Spannungsanschlüsse bei den 2-lagigen Backplanes

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Höhe Gestell	Typ Rückwandplatine	Breite Slot	Steckverbinder typ
23007-421	Rückwandplatine	21	3U	90 Signalleitungen	4HP	C96F
23007-051	Rückwandplatine	21	3U	60 Signalleitungen	4HP	C96F
23007-040	Rückwandplatine	10	3U	60 Signalleitungen	4HP	C96F
23007-410	Rückwandplatine	10	3U	90 Signalleitungen	4HP	C96F

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Höhe Gestell	Typ Rückwandplatine	Breite Slot	Steckverbinder typ
23007-188	Rückwandplatine	28	3U	60 Signalleitungen	3HP	
23007-010	Rückwandplatine	10	3U	60 Signalleitungen	4HP	C64F
23007-081	Rückwandplatine	21	3U	60 Signalleitungen	4HP	
23007-114	Rückwandplatine	14	3U	60 Signalleitungen	3HP	C64F
23007-158	Rückwandplatine	28	3U	60 Signalleitungen	3HP	C96F
23007-128	Rückwandplatine	28	3U	60 Signalleitungen	3HP	C64F
23007-021	Rückwandplatine	21	3U	60 Signalleitungen	4HP	C64F

Table 2/2

Katalognummer	Typ Stromsteckverbinder	Anzahl Verpackungen
23007-421	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1
23007-051	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1
23007-040	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1
23007-410	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1
23007-188	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1
23007-010	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1
23007-081	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1
23007-114	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1
23007-158	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1
23007-128	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1
23007-021	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**