


# Inpac Tragschiene zur Befestigung von Führungsschienen, 75 TE

## KATALOGNUMMER

**20828-130**

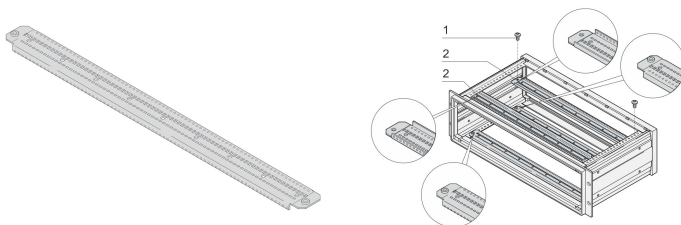

Die Tragschiene ermöglicht die Montage von Führungsschienen. In Verbindung mit einer Z-Schiene nach DIN können Anschlüsse montiert werden. Eine Backplane kann direkt auf die Schiene montiert werden, wenn ein Gewindeeinsatz verwendet wird.

## MERKMALE

4 Tragschienen zur Befestigung von Führungsschienen. In diese Führungsschienen können Steckbaugruppen oder Leiterkarten eingeschoben werden.

Tragschiene kann auch dazu verwendet werden, eine Montageplatte nach Kundenvorgaben zu befestigen

## PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Stützschiene

Produktfamilie: Inpac

Material: Stahl

Oberfläche: Aluminium verzinkt

Farbe: Aluminium

Breite Gestell: 75HP

Länge: 410mm

Anzahl Verpackungen: 4

Net Weight: 0.748kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Auf der Vorderseite können keine Gewindeeinsätze verwendet werden. Für die Backplane-Montage sind bei den hinteren horizontalen Schienen Gewindeeinsätze erforderlich. Für die Montage der Anschlüsse sind bei den hinteren horizontalen Schienen Gewindeeinsätze und Z?Schienen erforderlich.

Führungsschiene Typ Zubehör, verstärkt, (64568-078, -079 and -080) kann nicht auf Steckplatz 1 verwendet werden.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**