


VME64x System, 8 HE, 21 Slot, Open-Frame-Netzteil

KATALOGNUMMER

20836-820

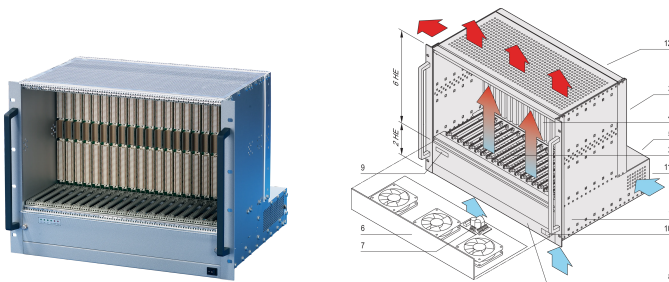

VME64 System für 21 VME64x Leiterplatten 6 HE, 160 mm. Rear I/O-Option Die Stromversorgung des Systems erfolgt durch ein Open Frame-Netzteil. Ein Lüftersteuerungs-Modul überwacht die Lüfter, die Temperatur und die Spannung.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

System nach IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu VITA 1.1-1997

Netzgerät, Open Frame, 642 W (600 W bei < 180 VAC)

Backplane VME64x 21 Slot, 6 HE, J1/J2 Monolithic mit P0-Steckverbinder, nach VITA 1-1994 und 1.1-1997

Entwärmung mit ausziehbarer Lüftereinheit (3 Lüfter), Kühlung von unten nach oben; temperaturgesteuert über Lüftersteuerungs-Modul (FCM)

System für Standardkarteneinbau im Kartenformat, 6 HE, 160 mm tief, Rear I/O-Option

Anzeigemodul für DC-Betriebsspannungen, Lüfter- und Temperaturalarm

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Anzahl Slots: 21

Typ: 19-Zoll-Schrankmontage

Typ Rückwandplatine: 6 U VME64 Verlängerung

Datenübertragung: VME64; VME2eSST

Strom pro Slot: 30W

Eingangsspannung AC: 100 – 240V

Luftstromrichtung: Von unten nach oben

Höhe Gestell: 8U

Netzteiltyp: Open Frame

Netzteil enthalten: Ja

Rear I/O: Ja

Entspricht: ANSI/VITA 1.1-1997

Tiefe: 412mm

Höhe: 354.8mm

Breite: 449mm

Strom: 600W

Net Weight: 19kg

Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE