
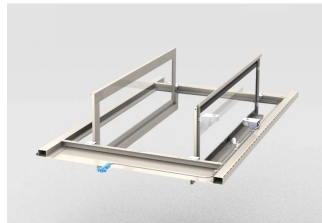


Automatisches Deckblech für Einhausung, 1200 B 600 T, RAL 7021

KATALOGNUMMER

21130-592

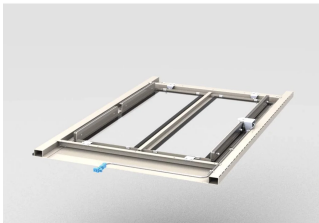

Dach, das automatisch geöffnet werden kann, wenn es vor Ort zu einem Zwischenfall kommt.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Automatische Einhausungsdächer öffnen sich im Brandfall automatisch, damit die installierten Sprinkleranlagen das Feuer löschen können. Im Normalbetrieb, werden die Dächer per Elektromagnet geschlossen gehalten und öffnen, wenn der potential-freie Kontakt der Brandmeldeanlage geöffnet wird

Passend für eine Gangbreite von 1200 mm

Dach mit Sicherheitsglas, 7 mm

Mit dem Dach-Universalprofil, kann die Ganghöhe um 84 mm angehoben werden, bitte separat bestellen

Das Dach kann von innen entfernt werden. Im geöffneten Zustand, bietet das Dach Zugang zu Beleuchtungs- und Sprinkleranlagen über die Einhausung für Wartungsarbeiten

Bitte bestellen Sie die Steuereinheit, mit der bis zu 12 automatische Dächer, separat gesteuert werden können

Für den Betrieb des Systems ist ein 24 VDC-Netzteil erforderlich, bitte separat bestellen

PRODUKTMERKMALE

Breite: 600mm

Tiefe: 1200mm

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Material: Stahl; Glas

Produkttyp: Abdeckung

Typ: Obere Abdeckung Gang, automatisch

Passt zu: Einhausung

Net Weight: 31.25kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Steuereinheit zur Steuerung von bis zu 12 automatischen Dächern bitte separat bestellen.

Für den Betrieb des Systems ist ein 24 VDC-Netzteil erforderlich, bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE