
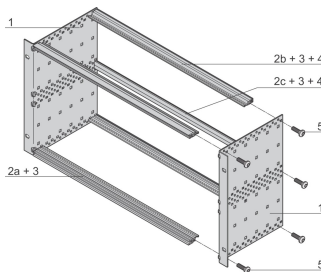


# EuropacPRO 19-Zoll Baugruppenträger Bausatz für Backplane, leicht, ungeschirmt, 3 HE, 235 mm

## KATALOGNUMMER

**24564-132**

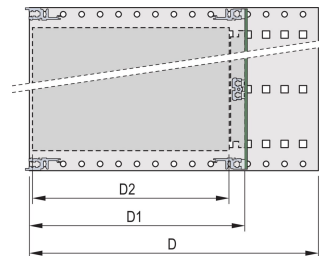

Ungeschirmter Baugruppenträger für Backplanemontage, Ausführung Light

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Baugruppenträger mit Seitenwand Typ L („leicht“) mit integrierten 19“-Befestigungswinkeln

Modulschiene Typ „light“

Aluminium

Modulschienen hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen

Einbaulast bis 7,5 kg

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen oder Abmessungen verfügbar

## PRODUKTMERKMALE

---

Höhe Gestell: 3U

Tiefe: 235mm

Anzahl Verpackungen: 1

Zur Montage: Rückwandplatine

Leiterplattentiefe: 160mm; 220mm

Griff enthalten: Nein

Befestigung: Gestell

Entspricht: IEC 60297-3-100; IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1

EMV-Schirmung: Nein

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Material: Aluminium

Produkttyp: Baugruppenträger/Einschub

Breite Gestell: 84HP

Statische Last: 7.5kg

Gross Weight: 1.083kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Baugruppenträger ist nicht für Schirmung vorbereitet, Nachrüstung für Schutzart IP20 möglich

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**