


Schalengriff, Größe 2

KATALOGNUMMER

60225-012

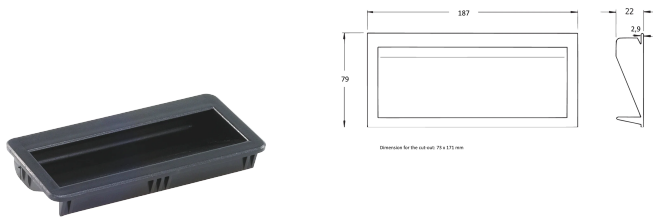

Der Schalengriff kann in einen Ausbruch, in der Seitenwand eines Gehäuses eingeklipst werden. 2 Größen verfügbar.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Statische Tragfähigkeit 30 kg/Paar

Für Seitenwanddicke min. 1,0 mm

PRODUKTMERKMALE

Höhe: 79mm

Breite: 187mm

Tiefe: 22mm

Anzahl Verpackungen: 1

Grifftyp: Schalengriff

Entflammbarkeitsklasse: UL® 94V-0

Farbe: Schwarz

Material: Polycarbonat

Produktfamilie: RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; CompacPRO; Comptec

Produkttyp: Griff

Statische Last: 30kg

Typ: Statisch

Passt zu: Gehäuse

Net Weight: 0.064kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE