


# Stiftschraube

Zur Befestigung des Gewindeeinsatzes in der Modulschiene.

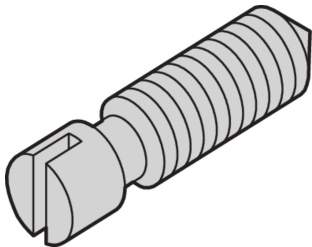

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Stiftschraube

## SPEZIFIKATIONEN

**Typ:** Gewindestift  
**Produkttyp:** Schraube

Table 1/2

| Katalognummer | Länge | Anzahl Verpackungen | Gewindegröße | Oberfläche | Material  | Produktfamilie                                                                                |
|---------------|-------|---------------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21102-980     | 8mm   | 100                 | M2.5         |            | Edelstahl |                                                                                               |
| 21100-276     | 8mm   | 100                 | M2.5         | Vernickelt | Stahl     | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIR,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO |

| Katalognummer | Länge | Anzahl Verpackungen | Gewindegröße | Oberfläche | Material | Produktfamilie                                                              |
|---------------|-------|---------------------|--------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 21100-646     | 8mm   | 100                 | M3           | Vernickelt | Stahl    | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO |

Table 2/2

| Katalognummer | Passt zu                            | Drehmoment | Zertifizierungen |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------------|
| 21102-980     | Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub | 0.37N·m    |                  |
| 21100-276     | Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub |            | RoHS             |
| 21100-646     | Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub |            | RoHS             |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**