



Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Typ Dichtung
30848-465	3U	8HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV
30848-474	6U	12HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV
30848-466	3U	10HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV
30848-473	6U	10HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV
30848-463	3U	6HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV
30848-472	6U	8HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV
30848-467	3U	12HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV
30848-468	6U	4HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV
30848-470	6U	6HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV

Table 2/3

Katalognummer	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	Tiefe (D)	Höhe (H)
30848-461	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-465	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-474	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-466	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-473	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-463	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-472	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm

Katalognummer	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	Tiefe (D)	Höhe (H)
30848-467	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-468	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-470	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm


Table 3/3

Katalognummer	Breite (W)
30848-461	20mm
30848-465	40.3mm
30848-474	60.6mm
30848-466	50.5mm
30848-473	50.5mm
30848-463	30.1mm
30848-472	40.3mm
30848-467	60.6mm
30848-468	20mm
30848-470	30.1mm

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

EMV-Profildichtung bitte separat bestellen.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

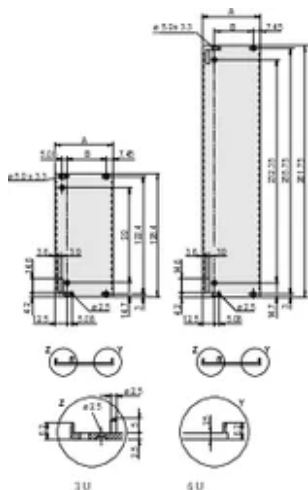

**WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

**North America**

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Europe**

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Asia**

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Middle East & India**

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**