


# Varistar CP Dekorahmen Adaptionwinkel

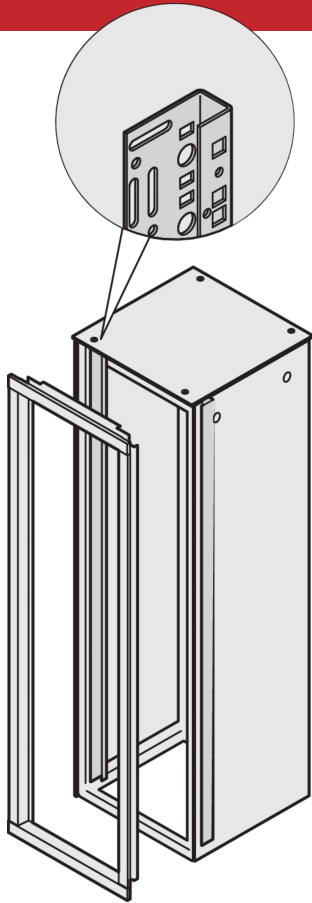

Adaptionwinkel sind hilfreich bei der Montage von Gleitschienen und Fachböden für einen Varistar-Schrank mit Dekorahmen.

## ZERTIFIZIERUNGEN

---



## MERKMALE

---

Zur Montage von Gleitschienen und Fachböden in Varistar Deco

## SPEZIFIKATIONEN

---

**Produkttyp:** Halterung  
**Material:** Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
23130-231	29U	1400mm	2	Lichtgrau	RAL 7035	Pulverbeschichtet
23130-223	38U	1800mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
23130-224	42U	2000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
23130-225	47U	2200mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
23130-222	33U	1600mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
23130-230	24U	1200mm	2	Lichtgrau	RAL 7035	Pulverbeschichtet
23130-232	33U	1600mm	2	Lichtgrau	RAL 7035	Pulverbeschichtet
23130-221	29U	1400mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
23130-233	38U	1800mm	2	Lichtgrau	RAL 7035	Pulverbeschichtet
23130-234	42U	2000mm	2	Lichtgrau	RAL 7035	Pulverbeschichtet
23130-220	24U	1200mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
23130-235	47U	2200mm	2	Lichtgrau	RAL 7035	Pulverbeschichtet

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Breite	Passt zu
23130-231	Deco-Rahmenhalterung	600mm	Schaltschrank
23130-223	Deco-Rahmenhalterung	600mm	Schaltschrank, Varistar CP
23130-224	Deco-Rahmenhalterung	600mm	Schaltschrank, Varistar CP
23130-225	Deco-Rahmenhalterung	600mm	Schaltschrank, Varistar CP
23130-222	Deco-Rahmenhalterung	600mm	Schaltschrank, Varistar CP
23130-230	Deco-Rahmenhalterung	600mm	Schaltschrank
23130-232	Deco-Rahmenhalterung	600mm	Schaltschrank
23130-221	Deco-Rahmenhalterung	600mm	Schaltschrank, Varistar CP
23130-233	Deco-Rahmenhalterung	600mm	Schaltschrank
23130-234	Deco-Rahmenhalterung	600mm	Schaltschrank
23130-220	Halterung	600mm	Varistar, Varistar CP

Katalognummer	Typ	Breite	Passt zu
23130-235	Deco-Rahmenhalterung	600mm	Schaltschrank

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**