

# FCS Höhenverstellbare Rohrschlaufe



## ZERTIFIZIERUNGEN

FM Approved, Pipe Hanger Components



## MERKMALE

Empfohlen zur Abhängung von ortsfesten, nicht isolierten Sprinklerrohren

Die neuentwickelte Schlaufe und Topfmutter minimieren die Reibung und vereinfachen die Höhenjustierung erheblich (Größen von 1/2" bis 4")

Die geformten Enden vereinfachen das Zerlegen und Wiederausammensetzen der Rohrschlaufe

Die abgerundeten Kanten der Schlaufe vereinfachen das Einführen des Rohres und vermeiden Beschädigungen am Metall- oder Kunststoffrohr

Die Packung enthält alle zur Installation benötigten Kleinteile

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt

**Material:** Stahl

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | NB/DN | Außendurchmesser (OD) | Stangengröße (RS) | Breite (W) | A     |
|---------------|---------------|-------|-----------------------|-------------------|------------|-------|
| FCS0100M10    | 597969        | 25    | 34 mm                 | M10               | 10 mm      | 87 mm |
| FCS0125M10    | 597971        | 32    | 43 mm                 | M10               | 10 mm      | 91 mm |


| Katalognummer | Artikelnummer | NB/DN | Außendurchmesser (OD) | Stangengröße (RS) | Breite (W) | A      |
|---------------|---------------|-------|-----------------------|-------------------|------------|--------|
| FCS0150M8     | 597965        | 40    | 48 mm                 | M8                | 10 mm      | 97 mm  |
| FCS0100M8     | 597963        | 25    | 34 mm                 | M8                | 10 mm      | 85 mm  |
| FCS0250M10    | 597974        | 65    | 76 mm                 | M10               | 10 mm      | 142 mm |
| FCS0200M8     | 597966        | 50    | 60 mm                 | M8                | 10 mm      | 112 mm |
| FCS0075M10    | 597968        | 20    | 27 mm                 | M10               | 10 mm      | 76 mm  |
| FCS0150M10    | 597972        | 40    | 48 mm                 | M10               | 10 mm      | 99 mm  |
| FCS0300M10    | 597975        | 80    | 89 mm                 | M10               | 10 mm      | 164 mm |
| FCS0200M10    | 597973        | 50    | 60 mm                 | M10               | 10 mm      | 114 mm |
| FCS0400M10    | 597976        | 100   | 114 mm                | M10               | 10 mm      | 206 mm |
| FCS0125M8     | 597964        | 32    | 43 mm                 | M8                | 10 mm      | 89 mm  |
| FCS0600M12    | 597978        | 150   | 165 mm                | M12               | 15 mm      | 272 mm |
| FCS0500M12    | 597977        | 125   | 140 mm                | M12               | 15 mm      | 227 mm |
| FCS0800M16    | 597979        | 200   | 219 mm                | M16               | 25 mm      | 349 mm |
| FCS1000M20    | 597981        | 250   | 273 mm                | M20               | 25 mm      | 480 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | B     | C     | Statische Last | Schlüsselweite | Zertifizierungen                                  |
|---------------|---------------|-------|-------|----------------|----------------|---------------------------------------------------|
| FCS0100M10    | 597969        | 36 mm | 19 mm | 2000N          | 15 mm          | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0125M10    | 597971        | 36 mm | 15 mm | 2000N          | 15 mm          | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0150M8     | 597965        | 41 mm | 17 mm | 2000N          | 13 mm          | VdS G4050054                                      |
| FCS0100M8     | 597963        | 36 mm | 19 mm | 2000N          | 13 mm          | VdS G4050054                                      |
| FCS0250M10    | 597974        | 68 mm | 30 mm | 3500N          | 15 mm          | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0200M8     | 597966        | 50 mm | 20 mm | 2000N          | 13 mm          | VdS G4050054                                      |
| FCS0075M10    | 597968        | 31 mm | 17 mm | 2000N          | 15 mm          | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054 |

| Katalognummer | Artikelnummer | B      | C      | Statische Last | Schlüsselweite | Zertifizierungen                                  |
|---------------|---------------|--------|--------|----------------|----------------|---------------------------------------------------|
| FCS0150M10    | 597972        | 41 mm  | 17 mm  | 2000N          | 15 mm          | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054 |
| FCS0300M10    | 597975        | 83 mm  | 39 mm  | 3500N          | 15 mm          | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0200M10    | 597973        | 50 mm  | 20 mm  | 2000N          | 15 mm          | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0400M10    | 597976        | 112 mm | 55 mm  | 3500N          | 15 mm          | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0125M8     | 597964        | 36 mm  | 15 mm  | 2000N          | 13 mm          | VdS G4050054                                      |
| FCS0600M12    | 597978        | 146 mm | 63 mm  | 5000N          | 18 mm          | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054 |
| FCS0500M12    | 597977        | 114 mm | 44 mm  | 5000N          | 18 mm          | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0800M16    | 597979        | 184 mm | 75 mm  | 8500N          | 24 mm          | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054 |
| FCS1000M20    | 597981        | 279 mm | 143 mm | 10000N         | 30 mm          | VdS G4050054                                      |

## DIAGRAMME

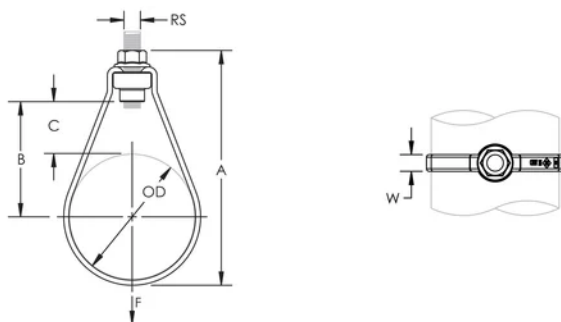

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

