

# Flacher Zweiloch-Winkel



## MERKMALE

Zum Herstellen von Metallrahmen mit nVent CADDY Eristrut Schienen

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Feuerverzinkt

**Material:** Stahl


Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | A     | Lochgröße (HS) | Dicke (T) | Schraubendurchmesser (Sc) | Schraubenlänge (L) |
|---------------|---------------|-------|----------------|-----------|---------------------------|--------------------|
| ZE102         | 313020        | 83 mm | 14             | 6         | 10                        | 25mm               |
| ZE102         | 387520        | 83 mm | 14             | 6         |                           |                    |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Schraube enthalten |
|---------------|---------------|--------------------|
| ZE102         | 313020        | Ja                 |
| ZE102         | 387520        | Nein               |

## DIAGRAMME

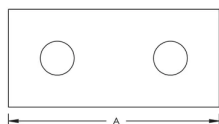

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

