


# Gemeinsame Verbindung T6 Komplettes Schweißerpaar, Signal, 1 " Lasche Art der Verbindung, 5/16 " Bondstrand

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

### SBTBT6E

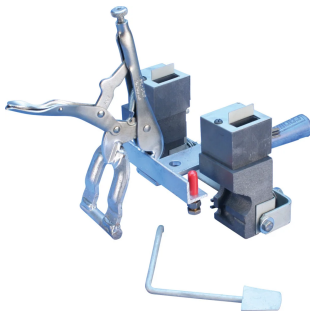

### MERKMALE

Komplette Schweißerbaugruppe zur Befestigung von Jumperverbindungen am Schienenkopf, quer zur Schiene

Verbindung erfolgt innerhalb der Grenzen des Verbindungssteiges

Inklusive Tiegelreiniger

### PRODUKTMERKMALE

Material: Stahl; Graphit; Thermoplast

Schienenart: 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte

Art der Anschlussklemme: 1 Zoll Lasche

Leitergröße: 5/16 Zoll Bondstrand

Außendurchmesser Leiter, Sollwert: 0.79mm

Länge der Verbindung: 247.7mm

Schweißerstil: T6

Nur Form: Nein

Ersatzform: SBS898

Schweißmaterial: SB32 x 2, separat erhältlich

Rahmen: SBS898F, separat erhältlich

Verbinderklammer: SBS119 x 2, separat erhältlich

## **WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**