


# Deckblech für Einhausung, 1200 B 300 T

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**21130-648**

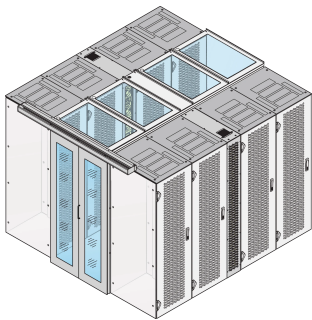

Dächer in verschiedenen Tiefen verfügbar, um Einhausung mit verschiedenen Schränken und Gangbreiten zu realisieren.

### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Dächer für den oberen Abschluss von 2 Schrankreihen

Passend für eine Gangbreite von 1200 mm

Mit dem Dach-Universalprofil kann die Ganghöhe um 84 mm angehoben werden, bitte separat bestellen

Dach kann von innen entfernt werden (ermöglicht Zugang zur Beleuchtung und erleichtert Wartungsarbeiten)

### PRODUKTMERKMALE

Typ: Obere Abdeckung Gang

Breite: 300mm

Tiefe: 1200mm

Material: Stahl

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Produkttyp: Abdeckung

Passt zu: Einhausung

Net Weight: 5.946kg

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**