
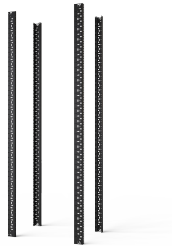


# Varistar CP 19 Zoll Winkelprofil, RAL 9005, 47 HE, 2200 H

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**24630-014**

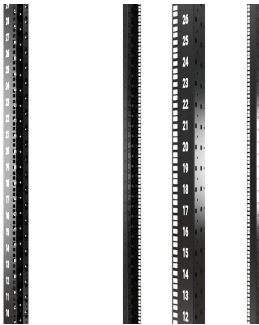

19 Zoll Winkelprofile mit vorgegebenem Raster. Die Montage erfolgt in 600mm breiten Schränken direkt am Schrankgestell. Bei 800 mm breiten Schränken mit Adapter Winkel. Für Teilhöhen werden Reduziertiefenstreben benötigt.

### MERKMALE

19 Zoll Winkelprofil mit HE Kennzeichnung / Anzeiger

Tiefenverstellbar im 25-mm-Raster

Gem. IEC 60297-1 (DIN 41 494, Teil 1)

### PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 47U

Höhe: 2200mm

Anzahl Verpackungen: 4

Farbe: Tiefschwarz

Farbcode: RAL 9005

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Winkelprofil

Net Weight: 19.338kg

## **WARNUNG**

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.