


Lichtbogenschweißbare Bindung

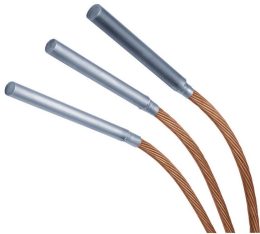

MERKMALE

19-adriges konzentrisches Kabel, flash-verschweißt mit Gewindestange zur Verbindung mit Baustahl und Bewehrungsstahl

Wirtschaftliche Alternative zum exothermen Schweißen, wenn nur wenige Verbindungen hergestellt werden müssen und ein Lichtbogenschweißgerät vor Ort zur Verfügung steht

Die Dimensionierung des Tiefenerders richtet sich nach der Strombelastbarkeit des Kabels bei Fehlerströmen

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Material	Leitergröße	Kabellänge	Stangengröße	Stangenlänge
EWB2Q344	Kupfer, Stahl	Litzendraht 4/0	1.2m	19.1mm	203mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE