

CAPN Überwurfmutter



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Befestigung am DH Montageplatte und Abstandshalter

SPEZIFIKATIONEN

Temperatur: 80 °C Max

Entflammbarkeitsklasse: UL® 94HB


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Gewindegröße (TS)	Gewindetiefe (TD)	Höhe (H)	Breite (W)
CAP-CAPN16	560830	Polystyrol, Messing	M6	8mm	12 mm	14 mm
CAP-CAPN6	560810	Polystyrol	M6	8mm	12 mm	14 mm
CAP-CAPN5	560800	Polystyrol	M5	8mm	12 mm	14 mm
CAP-CAPN15	560820	Polystyrol, Messing	M5	8mm	12 mm	14 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
CAP-CAPN16	560830	0 kg
CAP-CAPN6	560810	0 kg
CAP-CAPN5	560800	0 kg
CAP-CAPN15	560820	0 kg

DIAGRAMME

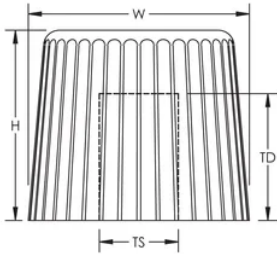

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE