


# Bediengehäuse, OICE

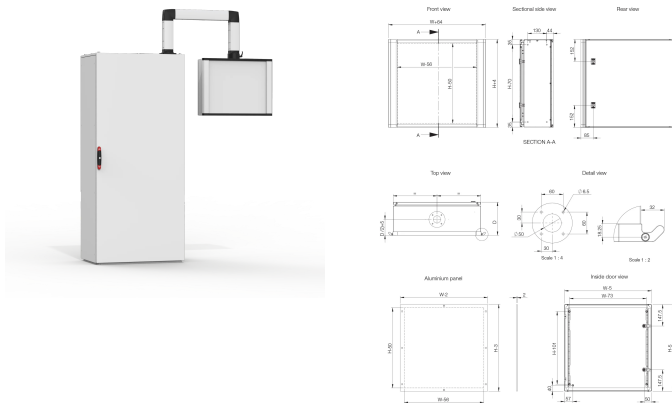

Der Bedienerchnittstellen-Schaltschrank OICE aus Stahlblech hat ein vorgearbeitetes Lochmuster zur Befestigung eines Schwenkarms sowie eine abnehmbare Frontplatte mit Schutzart IP 55. Die Komponenten können dank der abnehmbaren Frontplatte leicht montiert werden, sind aber auch über eine rückwärtige Tür leicht zugänglich. Seitengriffe am Schaltschrank ermöglichen das einfache Bewegen des Schrank in die Arbeitsposition.

## INDUSTRIE-STANDARDS

CE UKCA

GOST

## MERKMALE

Material: Gehäusekörper und Tür: 1.2 mm Stahlblech, Frontplatte und Griffe: Aluminium.

Korpus: Gekantet und längsnahtgeschweisst, mit max. Front-Öffnung, abgedeckt durch Aluminium Platte. Griffe zum Handling sind vorne, links und rechts in den Ecken vorhanden.

Rückseitige Tür: Aufgesetzt montiert mit 130° Öffnung. Innenliegende, austauschbare Scharniere mit gesichertem Stift. Türanschlag kann problemlos getauscht werden. Türmontageprofile MMDP können als Zubehör verwendet werden.

Schließung: Passendes Schloss mit doppel-Griff für einfache Türöffnung. DIN Doppelbart 3 mm Einsatz mit 90° Drehung. Andere Schließungen und Einsätze als Zubehör lieferbar.

Schutzart: IP 55 | IK 10.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung. Oberes und Unters Profil in RAL7016.

Lieferumfang: Gehäuse mit Aluminium Front Panel, rückseitiger Tür, DIN Doppelbart Schliessung 3 mm (Plastik) und Montagezubehör.

## SPEZIFIKATIONEN

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Material:</b>   | Aluminium; Aluminium |
| <b>Farbe:</b>      | Hellgrau             |
| <b>Oberfläche:</b> | Pulverbeschichtet    |
| <b>Farbcode:</b>   | RAL 7035             |

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe  | Breite | Tiefe | Gewicht |
|---------------|-------|--------|-------|---------|
| OICE303015    | 300mm | 300mm  | 155mm | 4.5kg   |
| OICE304021    | 300mm | 400mm  | 210mm | 6.3kg   |
| OICE404021    | 400mm | 400mm  | 210mm | 7.3kg   |
| OICE606021    | 600mm | 600mm  | 210mm | 11.3kg  |
| OICE406021    | 400mm | 600mm  | 210mm | 9.7kg   |
| OICE505021    | 500mm | 500mm  | 210mm | 10.1kg  |
| OICE506021    | 500mm | 600mm  | 210mm | 11.3kg  |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE