


# CompacPRO Frontplatte/Rückwand, mit verdeckter Befestigung

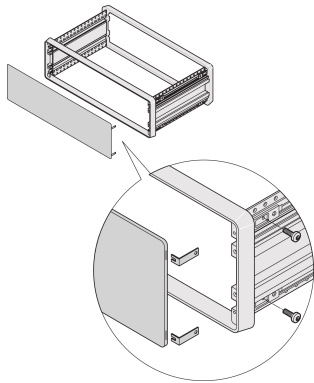

Die Frontplatte für CompacPRO-Gehäuse wird an den Gehäuserahmen montiert. Die Frontplatte hat keine sichtbaren Schrauben und kann foliert werden.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Al-Platte, 2,5 mm

## SPEZIFIKATIONEN

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>Material:</b>   | Aluminium   |
| <b>Oberfläche:</b> | Eloxiert    |
| <b>Zubehörtyp:</b> | Frontplatte |
| <b>Produkttyp:</b> | Frontplatte |

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe    | Breite Gestell | Breite  | Anzahl Verpackungen | Frontbeschichtung |
|---------------|--------------|---------|----------------|---------|---------------------|-------------------|
| 24575-275     | 4U           | 172.9mm | 84HP           | 452.1mm | 1                   | Eloxiert          |
| 24575-075     | 2U           | 84mm    | 84HP           | 452.1mm | 1                   | Eloxiert          |
| 24575-155     | 3U           | 128.4mm | 63HP           | 345.4mm | 1                   | Eloxiert          |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe    | Breite Gestell | Breite  | Anzahl Verpackungen | Frontbeschichtung |
|---------------|--------------|---------|----------------|---------|---------------------|-------------------|
| 24575-175     | 3U           | 128.4mm | 84HP           | 452.1mm | 1                   | Eloxiert          |
| 24575-455     | 6U           | 261.8mm | 63HP           | 345.4mm | 1                   | Eloxiert          |
| 24575-475     | 6U           | 261.8mm | 84HP           | 452.1mm | 1                   | Eloxiert          |
| 24575-135     | 3U           | 128.4mm | 42HP           | 238.7mm | 1                   | Eloxiert          |
| 24575-255     | 4U           | 172.9mm | 63HP           | 345.4mm | 1                   | Eloxiert          |
| 24575-035     | 2U           | 84mm    | 42HP           | 238.7mm | 1                   | Eloxiert          |
| 24575-235     | 4U           | 172.9mm | 42HP           | 238.7mm | 1                   | Eloxiert          |
| 24575-115     | 3U           | 128.4mm | 28HP           | 167.5mm | 1                   | Eloxiert          |

Table 2/2

| Katalognummer | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | Tiefe |
|---------------|----------------------|-------------------|-------|
| 24575-275     | Eloxiert             | Nein              | 2.5mm |
| 24575-075     | Eloxiert             | Nein              | 2.5mm |
| 24575-155     | Eloxiert             | Nein              | 2.5mm |
| 24575-175     | Eloxiert             | Nein              | 2.5mm |
| 24575-455     | Eloxiert             | Nein              | 2.5mm |
| 24575-475     | Eloxiert             | Nein              | 2.5mm |
| 24575-135     | Eloxiert             | Nein              | 2.5mm |
| 24575-255     | Eloxiert             | Nein              | 2.5mm |
| 24575-035     | Eloxiert             | Nein              | 2.5mm |
| 24575-235     | Eloxiert             | Nein              | 2.5mm |
| 24575-115     | Eloxiert             | Nein              | 2.5mm |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**