


# MTCA.0 System für 6 Single Mid-size AMC-Module, MTCA.0, 1 HE, 84 TE

## KATALOGNUMMER

**11850-025**

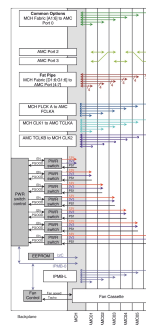

1 HE MicroTCA-System mit horizontalem Kartenkorb für Single Width AdvancedMC-Module. Das Chassis verfügt über eine AC-Eingang auf der Gehäuserückseite und ein integriertes Netzteil mit 400 W. Der PM EMMC (Power Module Enhanced Management Controller) ist auf der Rückseite der Backplane installiert.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Gemäß Spezifikation PICMG MTCA.0 R1.0

1 HE, 19"-Baugruppenträgersystem für 6 Single Mid-size AdvancedMC-Module, 1 Single Full-size MCH

AC-Netzeingang (100 VAC bis 240 VAC) auf der Gehäuserückseite, eingebautes Netzteil mit 400 W, Power Management (PM EMMC) auf der Backplane

Hot-Swap-Lüftereinschub mit Cooling Unit Manager (CU EMMC), Luftstrom von rechts nach links

Luftfilter von vorne zugänglich

## PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Anzahl Slots: 6

Typ: 19-Zoll-Schrankmontage

Typ Rückwandplatine: MTCA.0 Star-Topologie, Anwendungsvorschlag

Datenübertragung: 40 GbE; PCIe Gen3

Strom pro Slot: 50W

Eingangsspannung AC: 100 – 240V

Luftstromrichtung: Von rechts nach links

Höhe Gestell: 1U

Netzteiltyp: Open Frame

Netzteil enthalten: Ja

Rear I/O: Nein

Entspricht: PICMG MTCA.0 R2.0

Tiefe: 301mm

Höhe: 44.45mm

Net Weight: 5.61kg

Anzahl Verpackungen: 1

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

Komplett montiert, verkabelt und geprüft

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**