


Varistar CP 19 Zoll Winkelprofil, RAL 9005, 52 HE, 2450 H

KATALOGNUMMER

24630-015

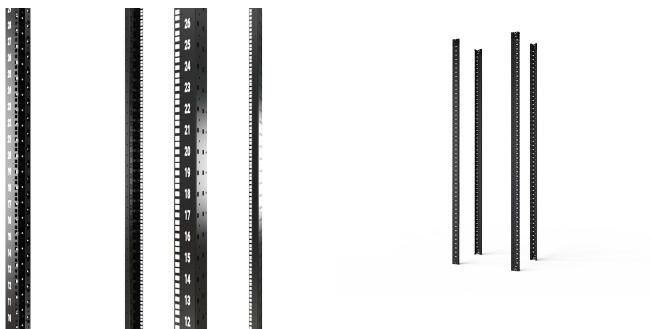

19 Zoll Winkelprofile mit vorgegebenem Raster. Die Montage erfolgt in 600mm breiten Schränken direkt am Schrankgestell. Bei 800 mm breiten Schränken mit Adapter Winkel. Für Teilhöhen werden Reduziertiefenstreben benötigt.

MERKMALE

19 Zoll Winkelprofil mit HE Kennzeichnung / Anzeiger

Tiefenverstellbar im 25-mm-Raster

Gem. IEC 60297-1 (DIN 41 494, Teil 1)

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 52U

Höhe: 2450mm

Anzahl Verpackungen: 4

Farbe: Tiefschwarz

Farbcode: RAL 9005

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Winkelprofil

Net Weight: 21.536kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE