


Frontplatte Alternative für kombinierte Montage, U-Profil, Textil, 6 HE, 2 HP

KATALOGNUMMER

30849-140

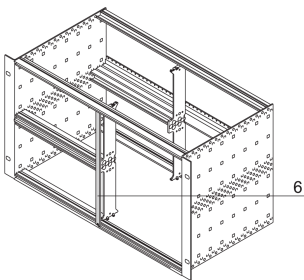

Die 2 TE breite Frontplatte deckt einen offenen Slot ab. Die U-Profil-Frontplatte kann mit einer EMV-Textildichtung kombiniert werden. Sie wird mit Schrauben und Unterlegscheiben befestigt. Aufgrund der 2 TE Breite können keine Nippel verwendet werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

U-Profil-Frontplatte 6 HE, 2 TE, Al, 2,5 mm

Vorbereitet für EMV-Textildichtung

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Frontplatte

Zubehörtyp: Frontplatte

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO

Befestigung: Anschraubbare Front

EMV-Schirmung: Nein (nachrüstbar)

Typ Dichtung: Textil EMV

Material: Aluminium

Frontbeschichtung: Eloxiert

Oberfläche Rückseite: Leitend

Behandelte Kanten: Nein

Höhe Gestell: 6U

Höhe: 261.8mm

Breite Gestell: 2HP

Breite: 9.8mm

Tiefe: 2.5mm

Entspricht: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Net Weight: 0.021kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE