
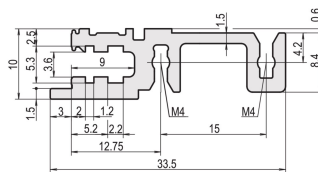


# Modulschiene vorne, Typ H-KD, schwer, kurze Lippe, 20 TE

## KATALOGNUMMER

**34560-220**

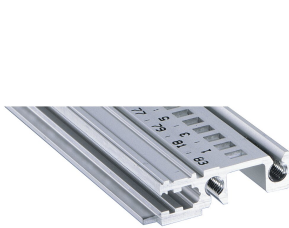

Combinations of horizontal rails and side panels

		"4" can be combined		"2" combination not recommended	
Rack rail	Standard	-	+	+	+
	Standard with 1.5mm gap	+	+	+	+
Rack rail	Standard	+	+	-	-
	Standard with 1.5mm gap	+	+	-	-
Side panel	Light 1				
	Standard 2				
	Heavy 3				
	Rugged 4				

Modulschiene aus Aluminiumprofil vom Typ H-KD (H-KD = schwer, kurze Lippe) mit eloxierter Oberfläche und leitfähiger Kontaktfläche. Ohne Bedruckung (TE Markierung). Geeignet für RatiopacPRO/-AIR und EuropacPRO/-rugged)

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Einbau im Baugruppenträger kann oben und unten erfolgen

Kurze Lippe (H-KD)

Aluminiumprofil, Oberfläche eloxiert, Kontaktfläche leitfähig

## PRODUKTMERKMALE

Breite Gestell: 20HP

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Eloxiert

Länge: 106.68mm

Material: Aluminium

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO

Produkttyp: Modulschiene

Typ: Schwer, KD

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse

Net Weight: 0.04kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**