


# Modulschiene, hinten, Typ R-VT, 20 TE

**KATALOGNUMMER**

**34566-720**

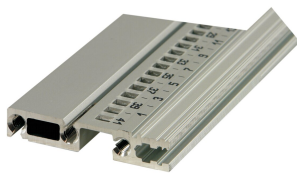

Combinations of horizontal rails and side panels

„+“ = can be combined, „-“ = combination not recommended

		Light 1.0	Flexibel 1.0	Heavy 1.0	Rugged 1.0
Horizontal rail	Light 1.0	+	+	+	+
Vertical rail	Light 1.0	+	+	+	+
Horizontal rail	Flexibel 1.0	+	+	+	+
Vertical rail	Flexibel 1.0	+	+	+	+
Horizontal rail	Heavy 1.0	-	-	-	-
Vertical rail	Heavy 1.0	-	-	-	-
Horizontal rail	Rugged 1.0	-	-	-	-
Vertical rail	Rugged 1.0	-	-	-	-

Die Rugged Modulschiene Typ VT, ermöglicht die direkte Montage einer Backplane.

**ZERTIFIZIERUNGEN**



**MERKMALE**

Typ R-VT "Rugged"-Modulschiene mit 3-Loch-Befestigung zur Erhöhung der Stabilität

Aluminiumprofil, Oberfläche eloxiert, Kontaktfläche leitfähig

**PRODUKTMERKMALE**

Breite Gestell: 20HP

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Eloxiert

Länge: 106.68mm

Material: Aluminium

Produktfamilie: EuropacPRO

Produkttyp: Modulschiene

Typ: Robust, VT

Passt zu: Baugruppenträger

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**