


# Frontplatten, Flach, schirmbar (Textildichtung), Ausbrüche für D-Sub-Steckverbinder

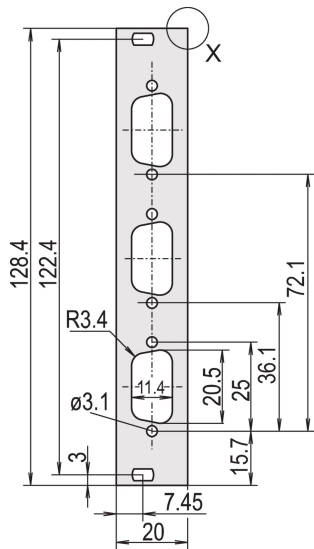

Flache Frontplatte mit Ausbruch für D-Sub-Steckverbinder.  
Abschirmbar für EMV-Dichtung aus Edelstahl.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

für EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei)

Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, leitfähig

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Höhe Gestell:</b>	3U
<b>Breite Gestell:</b>	4HP
<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Oberfläche:</b>	Eloxiert; Passiviert
<b>Zubehörtyp:</b>	Frontplatte
<b>Produkttyp:</b>	Frontplatte

**Typ:** Frontplatte ohne Griff

**EMV-Schirmung:** Nein (nachrüstbar)

Table 1/2

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Typ Dichtung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Anzahl der Stifte
30118-351	1	Anschraubbare Front	Edelstahl EMV	Eloxiert	Leitend	(2) 9
30118-352	1	Anschraubbare Front	Edelstahl EMV	Eloxiert	Leitend	(2) 15
30118-349	1	Anschraubbare Front	Edelstahl EMV	Eloxiert	Leitend	(1) 15
30118-353	1	Anschraubbare Front	Edelstahl EMV	Eloxiert	Leitend	(2) 25
30118-354	1	Anschraubbare Front	Edelstahl EMV	Eloxiert	Leitend	(3) 9
30118-350	1	Anschraubbare Front	Edelstahl EMV	Eloxiert	Leitend	(1) 25
30118-348	1	Anschraubbare Front	Edelstahl EMV	Eloxiert	Leitend	(1) 9

Table 2/2

Katalognummer	Behandelte Kanten	Entspricht	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)
30118-351	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm
30118-352	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm
30118-349	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm
30118-353	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm
30118-354	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm
30118-350	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm
30118-348	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS








Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen.


Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

EMV-Edelstahldichtung bitte separat bestellen.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

## DIAGRAMME

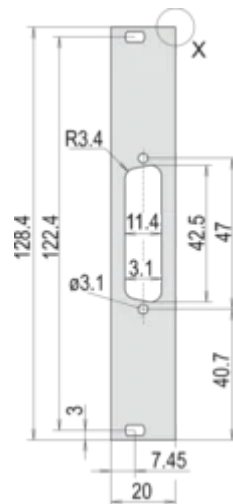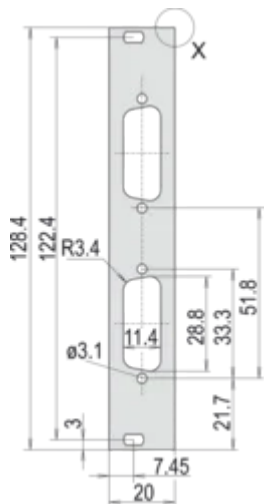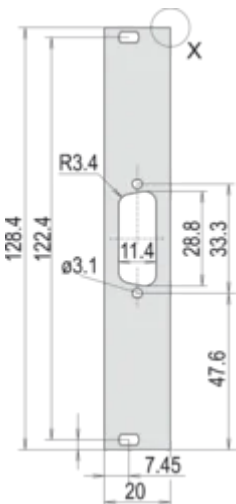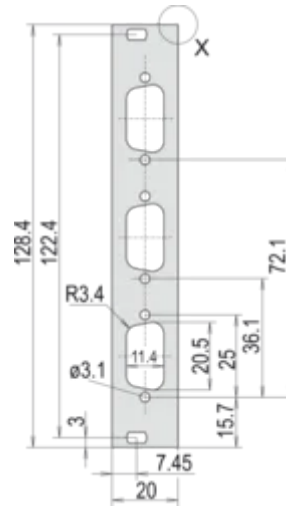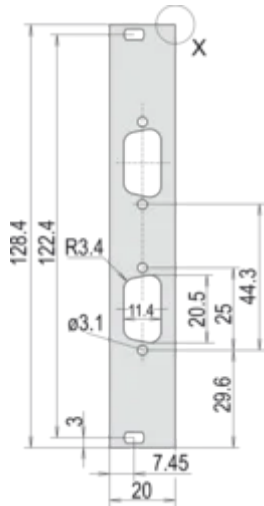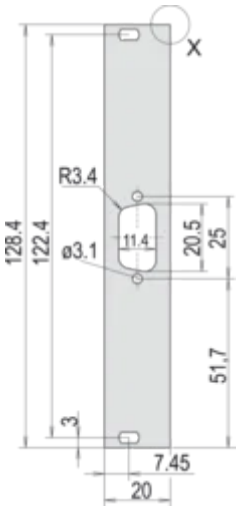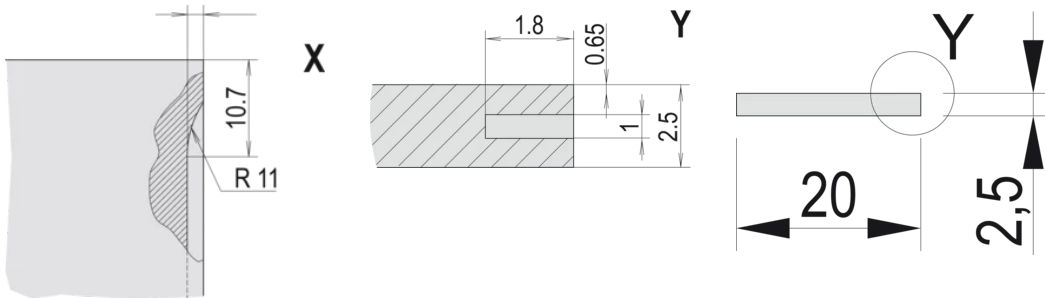

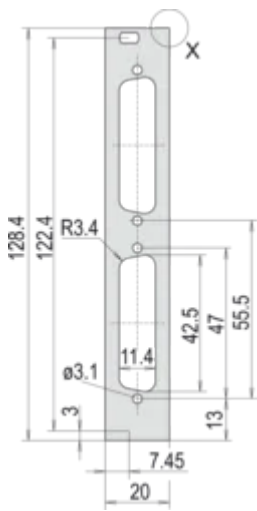

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**